


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

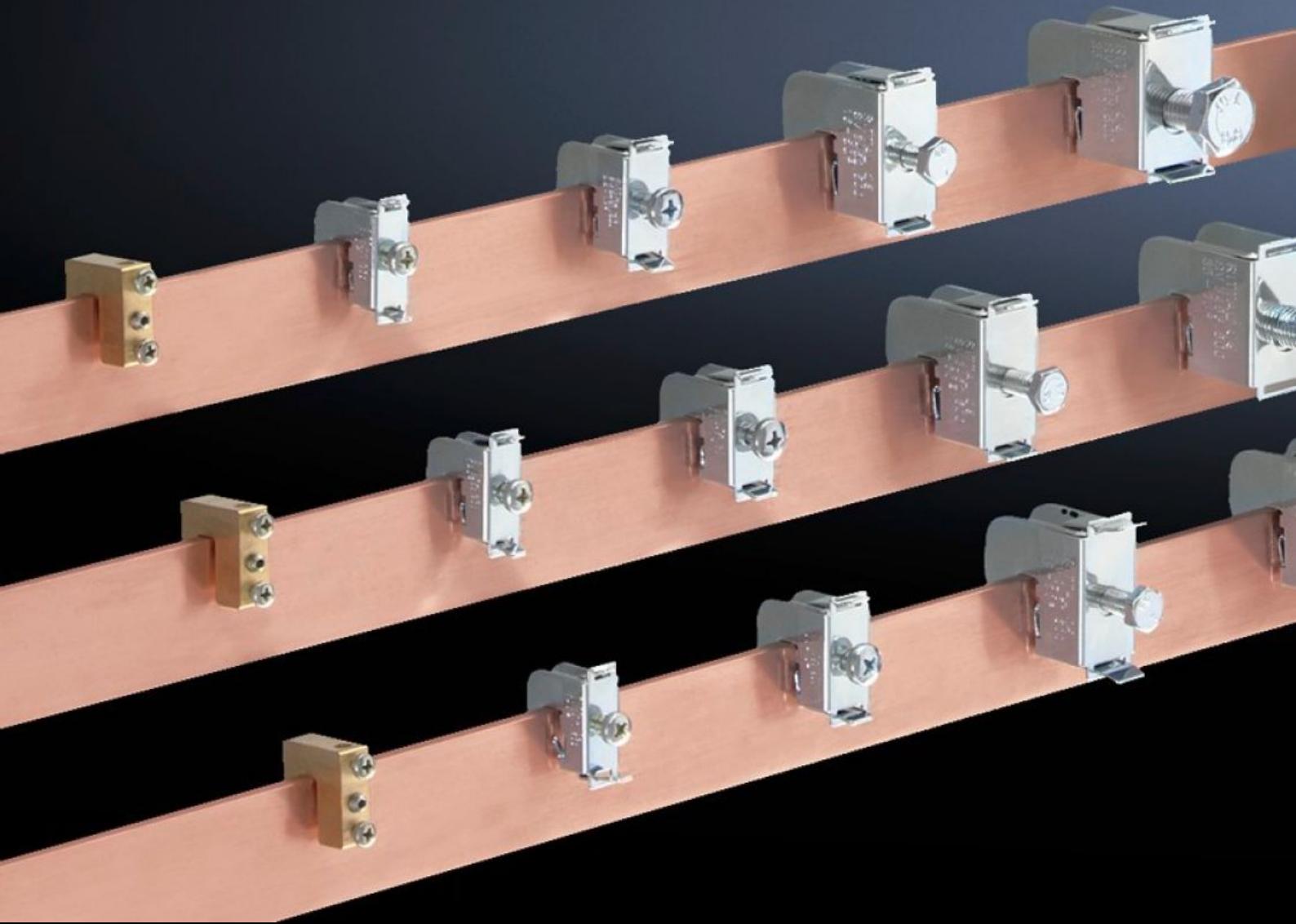

## SV 3555.000

## 導体接続クランプ

State: 2026/02/14 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3555.000 - 導体接続クランプ

円形導体と銅板フレックスバーの接続用。

## Features

品番	SV 3555.000
製品説明	丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用します。
材質	黄銅
注記：	撲線一ブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
丸型ケーブルの接続サイズ	1 - 4 mm <sup>2</sup>
適用バスバー厚さ	6 - 10 mm
1パック	15 個
純質量	0.345
総質量	0.401
PCF/VE (Cradle to Gate)	1.5 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	85369010
EAN	4028177044258
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書