


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

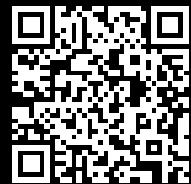

HD 4000.064 HD プリンターハウジング

State: 2026/02/11 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.064 - HD プリンターハウジング

製造現場で、プリンターあるいはその他の PC コンポーネントを使用する場合のための、衛生的に設計されたキャビネット。

Features

品番	HD 4000.064
メリット	<p>製造現場において、プリンターを衛生的かつ安全に設置するために HD 操作用ハウジングと組み合わせて、完全な PC エンクロージャーを構築することができます。</p> <p>引き出し式および高さ調節式のユニットテーブルは、例えば、ラベル交換をする際のプリンターへの素早いアクセスを引き可能にします</p>
材質	<p>エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304)</p> <p>HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L)</p> <p>パッキン：シリコン、FDA (米国食品医薬品局) ガイドライン21 CFR 177.2600に適合</p> <p>ユニットテーブル：鋼板、塗装処理</p>
表面	<p>ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 $< 0.8 \mu\text{m}$</p> <p>パッキン：青色に着色 (RAL 5010)</p>
同梱品	<p>エンクロージャー、密閉型</p> <p>ドア (差し込みパッキン付き)</p> <p>ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能</p> <p>ユニットテーブル</p>
オプション	<p>サイドレール無し</p> <p>ユニットテーブル無し</p> <p>マウンティングプレート付き</p> <p>HD ベースフレーム (レベルアジャスター付き)</p>

Features

寸法 :	幅: 810 mm 前方高さ: 863 mm 高さ リア: 888 mm 奥行: 496 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.5 mm
板厚 (ドア)	2 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
1パック	1 個
純質量	54.2
総質量	54.2
関税率番号	94032080
EAN	4028177709522
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
