
 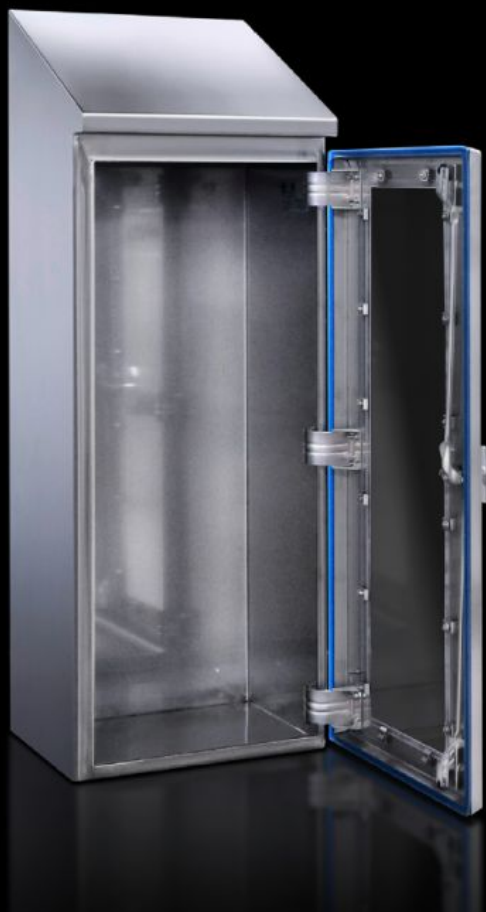


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.075

HD 消火ハウジング

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.075 - HD 消火ハウジング

重要な安全設備、すぐに手が届き、衛生的にも保護されている - 消火ハウジングは製造現場周辺に設置可能

Features

品番	HD 4000.075
製品説明	ルーフ傾斜 30° (前方へ)
メリット	衛生的で放射水に対する保護がされている消火器の保管 シンプルで効果的なクリーニングオプションにより時間とコストの節約 消火器は、T型ハンドルにより、片手で簡単に取り外すことができます 透視ドアは素早い在庫確認を可能にします
材質	エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) ハンドルとロック：ステンレス 1.4301 (AISI 304) 透視窓：ポリカーボネート パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm パッキン：青色に着色（RAL 5010）
同梱品	エンクロージャー、密閉型 透視窓および差し込みパッキン付きドア ドアヒンジ位置変更可能 3点ロックシステム付きT型ハンドル

Features

寸法： 幅: 390 mm
前方高さ: 840 mm
高さ リア: 1,010 mm
奥行: 300 mm

可視面積 透視窓幅: 170 mm
透視窓高さ: 670 mm

1パック 1 個

純質量 20 kg

総質量 22 kg

PCF/VE (Cradle to Gate) 70.94

関税率番号 94032080

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Approvals

Explanations

PCF-declaration