


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

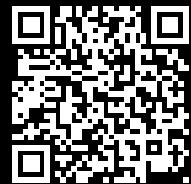

HD 4000.082

HD 透視窓

State: 2026/02/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.082 - HD 透視窓

押しボタンやディスプレイの保護に使用します。

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 品番 | HD 4000.082 |
| 製品説明 | 押しボタンやディスプレイの保護に使用します。 |
| メリット | 広い視野 透視窓とフレームの間に隙間はありません ヒンジは外側に設置 キーを使わずに簡単に開けることができるT型ハンドル付き |
| 材質 | フレーム：ステンレス 1.4301 (AISI 304) パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン21 CFR 177.2600に適合 透視窓：ポリカーボネート |
| 同梱品 | ヒンジ x 2 を含む T型ハンドルを含む 取り付け部品を含む |
| 可視面積 | 透視窓幅: 352 mm 透視窓高さ: 185 mm |
| 寸法： | 幅: 470 mm 高さ: 290 mm 奥行: 65 mm |
| 適用 | エンクロージャータイプ: HD コンパクトエンクロージャー |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55 |
| IKコード | IK08 |
| 取り付け方法 | 平らな面に取り付けるために使用します。 |

Features

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ1 Type 12 タイプ13 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 2.84 |
| 総質量 | 2.896 |
| 関税率番号 | 39252000 |
| EAN | 4028177985162 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |