Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.435 MC125 配線ダクトカッター


State: 2025/11/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS 4050.435 - MC125 配線ダクトカッター

配線ダクトの手作業によるカッティング用。加工する材料のための調整可能な長さ用エンドストップ付き。ミリメートルおよびインチスケールでレーザー彫刻された目盛を有するアルマイト処理の載置面。フィンガーガードが組み込まれているため、安全な加工が可能。作業台上に取り付けることを前提に設計されています。



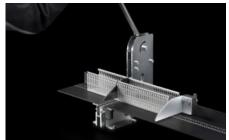



Features

品番	AS 4050.435
製品説明	配線ダクトの手作業によるカッティング用。加工する材料のための 調整可能な長さ用エンドストップ付き。ミリメートルおよびインチ スケールでレーザー彫刻された目盛を有するアルマイト処理の載置 面。フィンガーガードが組み込まれているため、安全な加工が可 能。作業台上に取り付けることを前提に設計されています。
メリット	配線ダクトの手作業による低コストな切断加工を可能にします 配線ダクトのカッティングを、手作業による切断よりも、容易にし ます

© Rittal 2025 2

Features

設置スペース	幅: 1,332 mm 高さ: 798 mm 奥行: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2.5 mm
ケーブルダクトの加工可能な最大 幅	125 mm
加工可能な材料	プラスチック
1パック	1個
純質量	14.3
総質量	15.43
関税率番号	84778095
EAN	4028177930933
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290

© Rittal 2025 3