


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

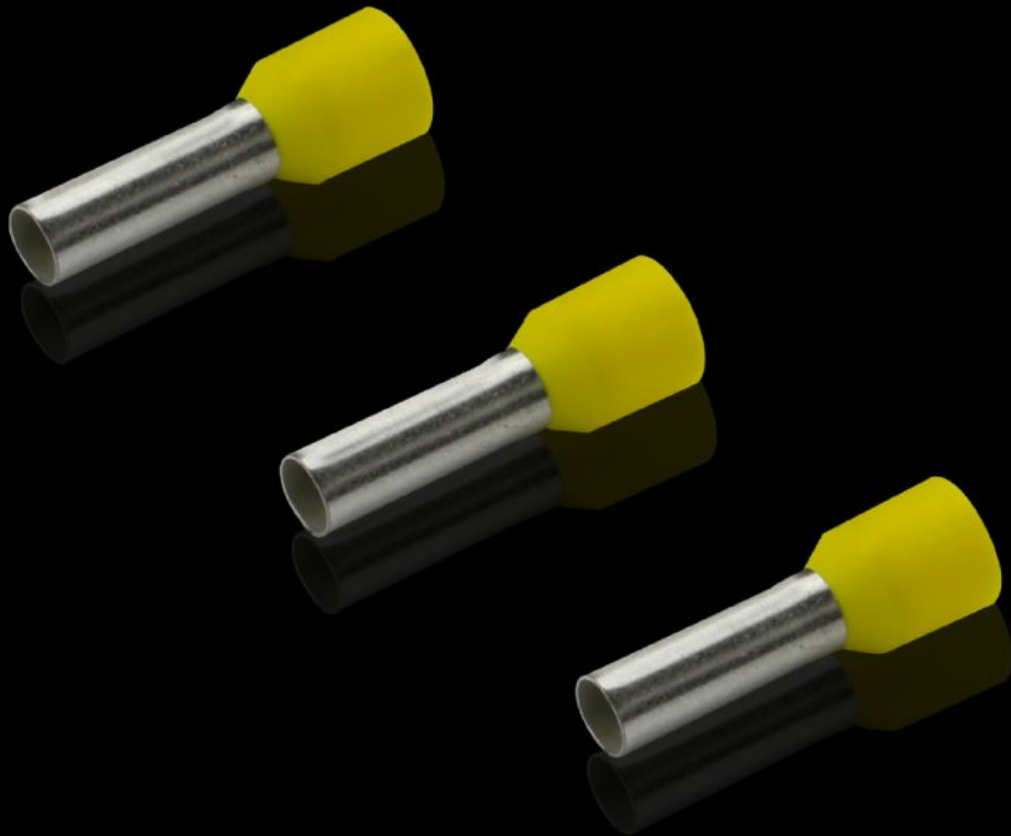

## AS 4050.736 スリーブ端子

State: 2026/06/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.736 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4050.736
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	黄
長さ	12 mm
AWG	10
内径	6.3 mm
適用断面積	6 mm <sup>2</sup>
DIN 色番号	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
適用品番	4051.210
納品形態	単体で
1パック	100 個
純質量	0.1 kg

## Features

---

総質量	0.1 kg
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品説明	ワイヤ加工用フェルール端子、6 mm <sup>2</sup> 、黄、単体 (ばら)、12 mm

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------