


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

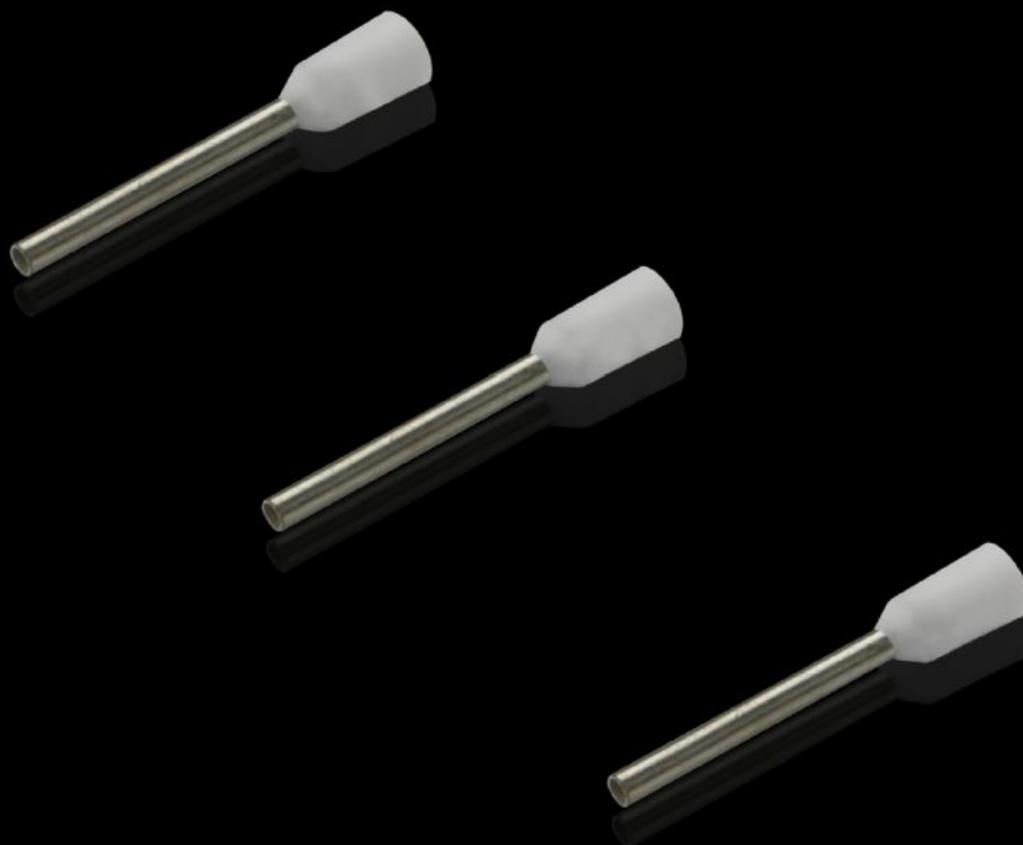

## AS 4050.737 スリーブ端子

State: 2026/05/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.737 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4050.737
仕様	手作業による圧着用 全自動ワイヤアセンブリー装置 WTC ワイヤターミナル用
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	白
長さ	12 mm
AWG	20
内径	2.6 mm
適用断面積	0.5 mm <sup>2</sup>
DIN 色番号	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
適用品番	4051.205 4051.210
納品形態	単体で (100 個入り、10 セット)

## Features

---

1パック	1,000 個
純質量	1 kg
総質量	0.105 kg
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品説明	ワイヤ加工用フェルール端子、0.5 mm <sup>2</sup> 、白、単体 (ばら)、12 mm、10x100

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------