


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

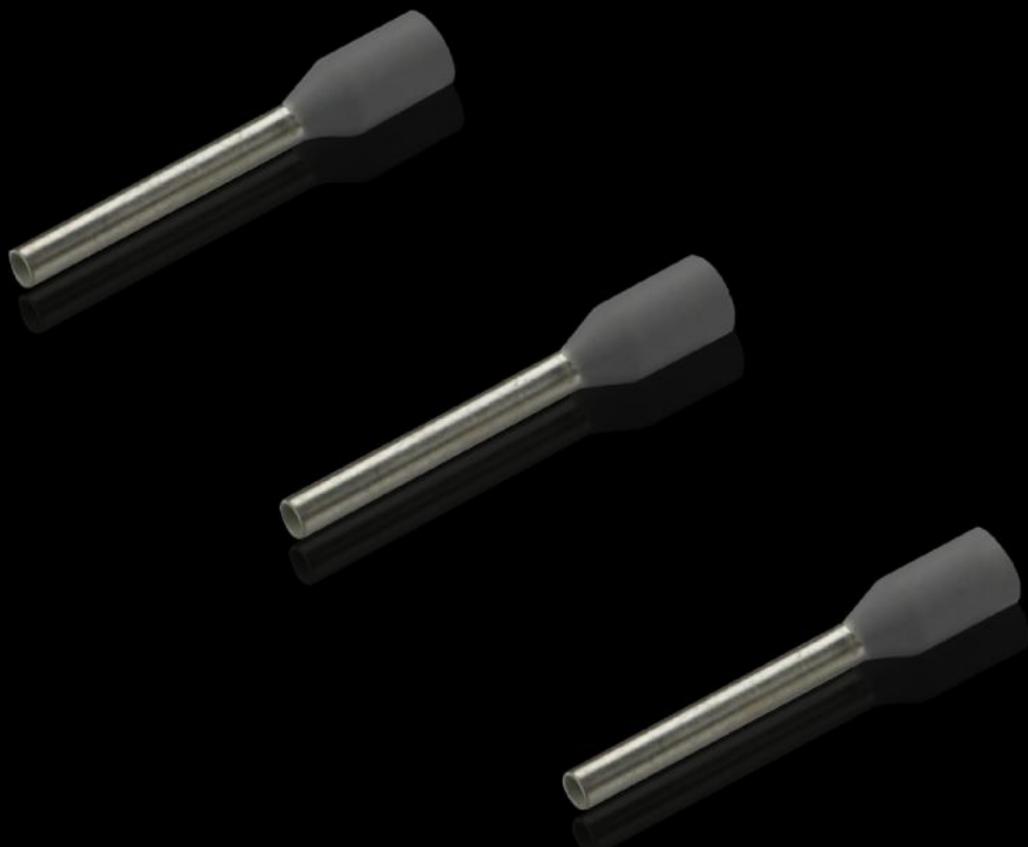

AS 4050.738 スリーブ端子

State: 2026/01/22 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.738 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4050.738
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	グレー
長さ	12 mm
AWG	18
内径	2.8 mm
適用断面積	0.75 mm ²
DIN 色番号	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
適用品番	4051.205 4051.210
納品形態	単体で (100 個入り、10 セット)
1パック	1,000 個

Features

純質量	1
総質量	1
関税率番号	85369010
EAN	4028177805064
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
	UR