
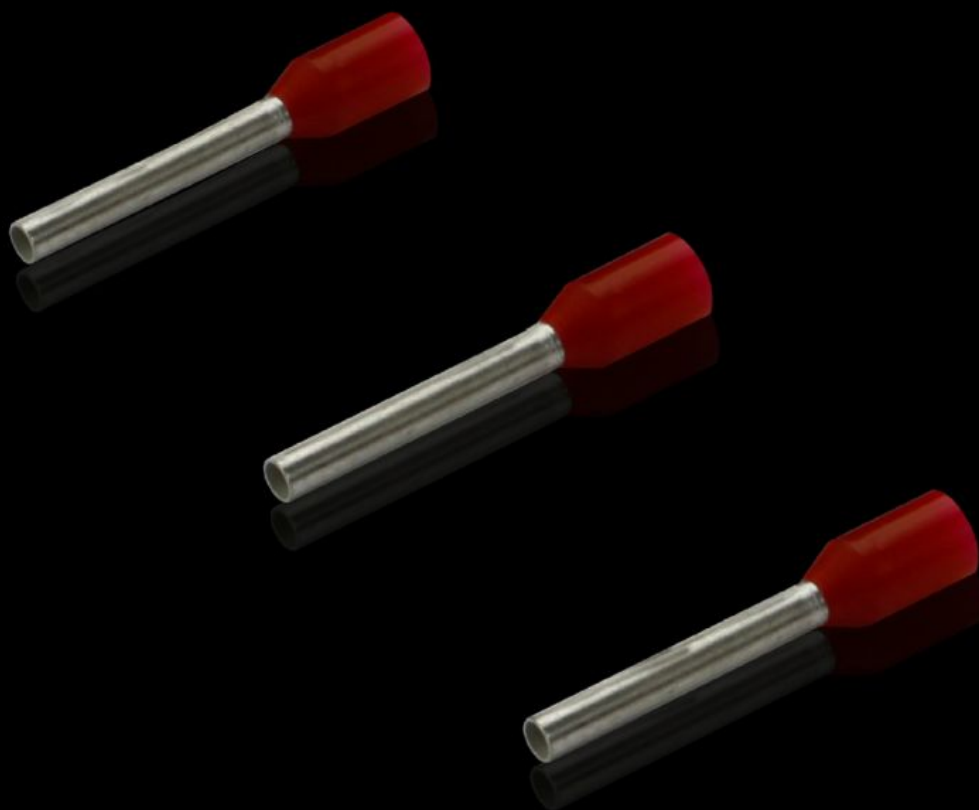


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

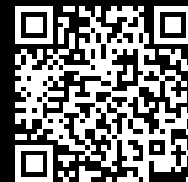

## AS 4050.739 スリーブ端子

State: 2026/05/11 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.739 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

## Features

|         |   |
|---------|---|
| 品番      | AS 4050.739   |
| 製品説明    | プラスチックカラー付き。  |
| 仕様      | 耐熱性 最高 105 °C   |
| 材質      | E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき<br>プラスチックカラー：ポリプロピレン   |
| 塗装色     | 赤   |
| 長さ      | 12 mm   |
| AWG     | 18  |
| 内径      | 3 mm  |
| 適用断面積   | 1 mm <sup>2</sup>   |
| DIN 色番号 | Yes   |
| 注記：     | UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。<br>専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。 |
| 規格：     | AEH DIN 46228   |
| 適用品番    | 4051.205<br>4051.210  |
| 納品形態    | 単体で (100 個入り、10 セット)  |
| 1パック    | 1,000 個   |

# Features

---

|            |   |
|------------|---|
| 純質量        | 1 kg  |
| 総質量        | 0.001 kg  |
| 関税率番号      | 85369010  |
| ETIM 9     | EC000005  |
| ETIM 8     | EC000005  |
| ECLASS 8.0 | 36659290  |
| 製品説明       | ワイヤ加工用フェルール端子、1 mm <sup>2</sup> 、赤、単体 (ばら)、12 mm、10x100 |

# Approvals

---

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-----------|--------------------------|