
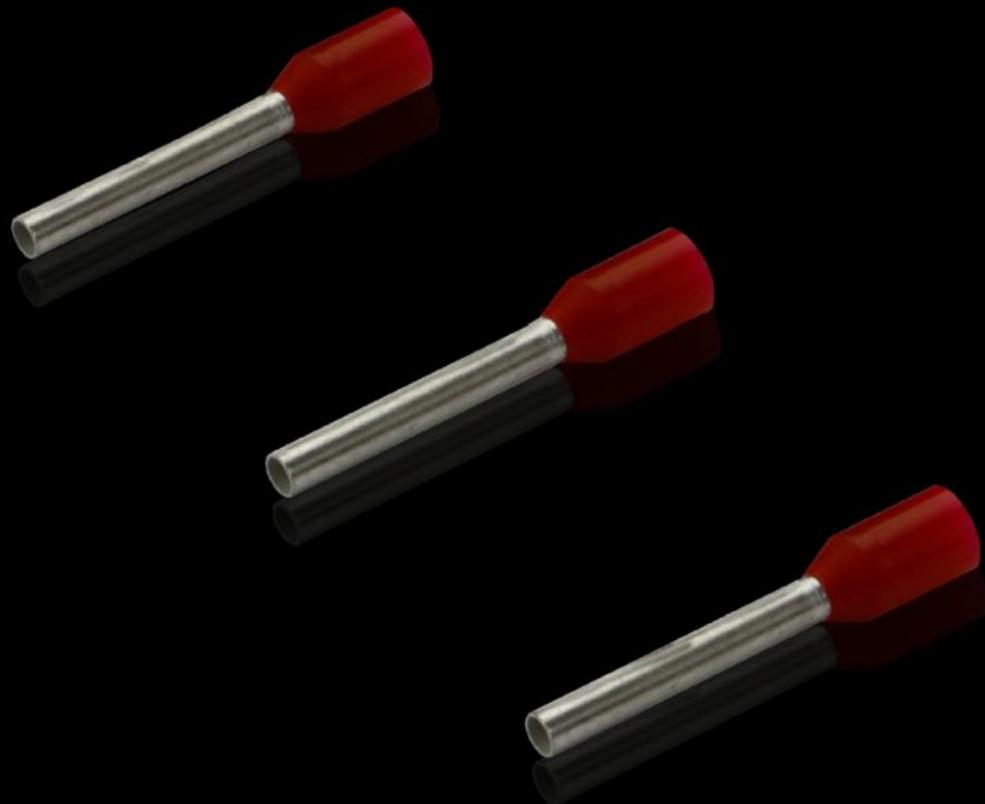


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

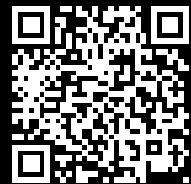

AS 4050.739 スリーブ端子

State: 2026/01/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.739 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

Features

| | |
|---------|---|
| 品番 | AS 4050.739 |
| 製品説明 | プラスチックカラー付き。 |
| 仕様 | 耐熱性 最高 105 °C |
| 材質 | E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン |
| 塗装色 | 赤 |
| 長さ | 12 mm |
| AWG | 18 |
| 内径 | 3 mm |
| 適用断面積 | 1 mm ² |
| DIN 色番号 | Yes |
| 注記： | UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。 |
| 規格： | AEH DIN 46228 |
| 適用品番 | 4051.205 4051.210 |
| 納品形態 | 単体で (100 個入り、10 セット) |
| 1パック | 1,000 個 |

Features

| | |
|------------|---------------|
| 純質量 | 1 |
| 総質量 | 0.001 |
| 関税率番号 | 85369010 |
| EAN | 4028177805071 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| | UR |