
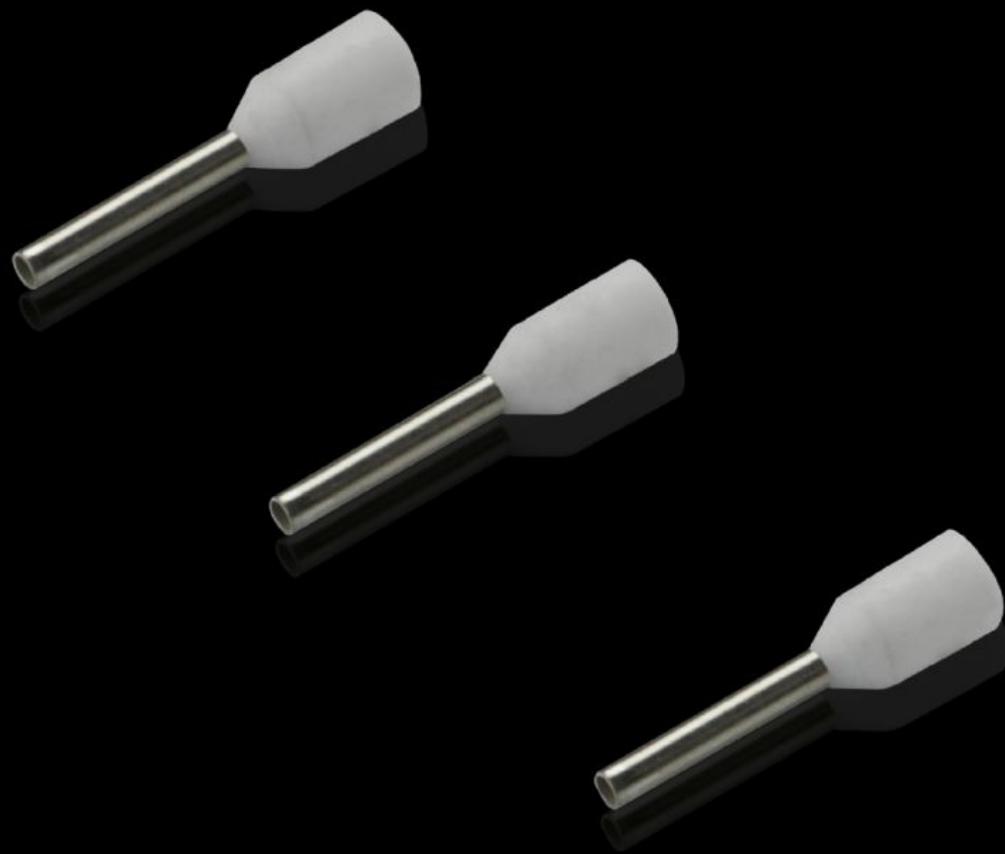


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

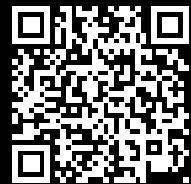

AS 4050.742 スリーブ端子

State: 2026/01/28 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.742 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4050.742
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	白
長さ	8 mm
AWG	20
内径	2.9 mm
適用断面積	0.5 mm ²
DIN 色番号	Yes
Multinorm	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
納品形態	単体で
1パック	500 個
純質量	0.5
総質量	0.5

Features

関税率番号 85369010

EAN 4028177805101

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)

UR