


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

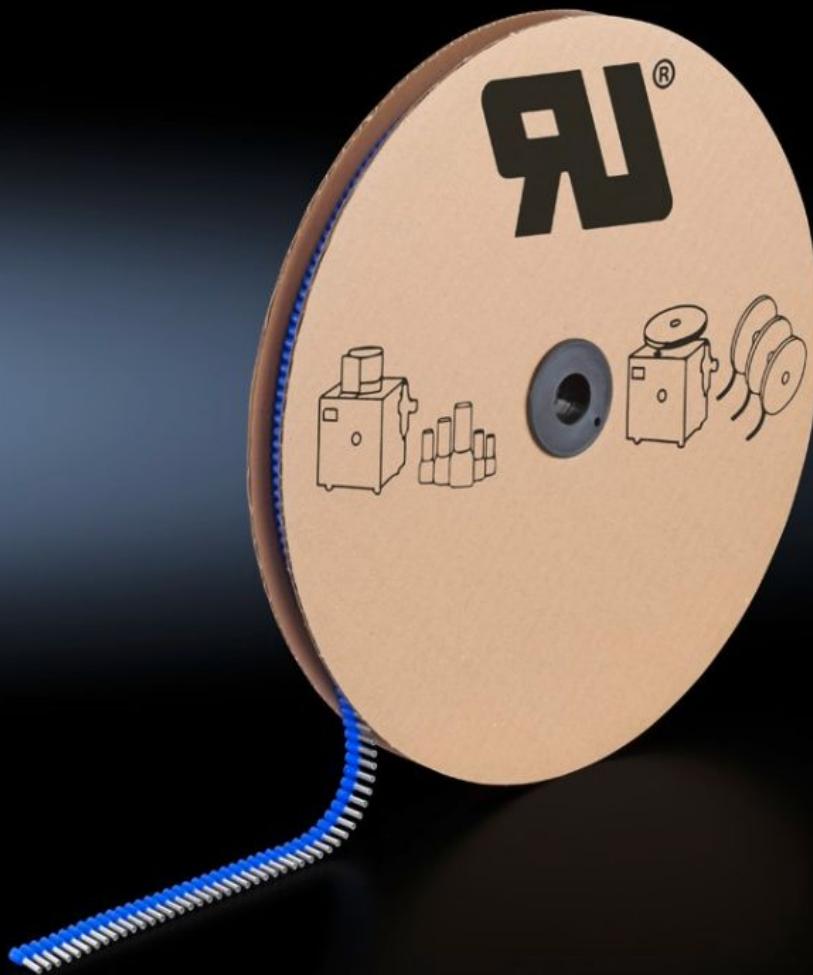

## AS 4050.750 スリーブ端子

State: 2026/01/16 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.750 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4050.750
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	青
長さ	8 mm
AWG	14
内径	4.2 mm
適用断面積	2.5 mm <sup>2</sup>
DIN 色番号	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
規格：	AEH DIN 46228
納品形態	ベルト上
1パック	3,000 個
純質量	3
関税率番号	85369010
EAN	4028177805187

# Features

---

ETIM 9 EC000005

---

ETIM 8 EC000005

---

ECLASS 8.0 36659290

# Approvals

---

Approvals UL + C-UL (listed)

UR