


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

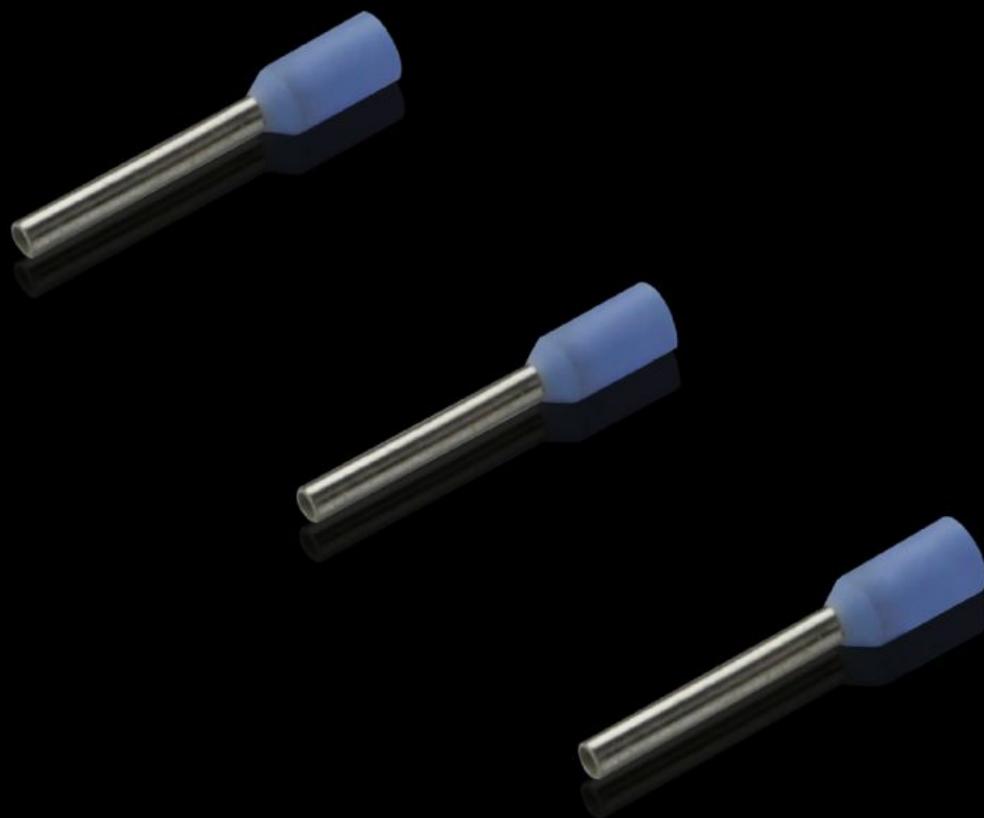

## AS 4050.754 スリーブ端子

State: 2026/01/16 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

# AS 4050.754 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4050.754
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	ライトブルー
長さ	8 mm
AWG	24
内径	1.8 mm
リタール色番号	Yes
適用断面積	0.25 mm <sup>2</sup>
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
納品形態	単体で
1パック	500 個
純質量	0.5
総質量	0.026

# Features

---

関税率番号 85369010

EAN 4028177815803

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

# Approvals

---

Approvals UL + C-UL (listed)

UR