


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

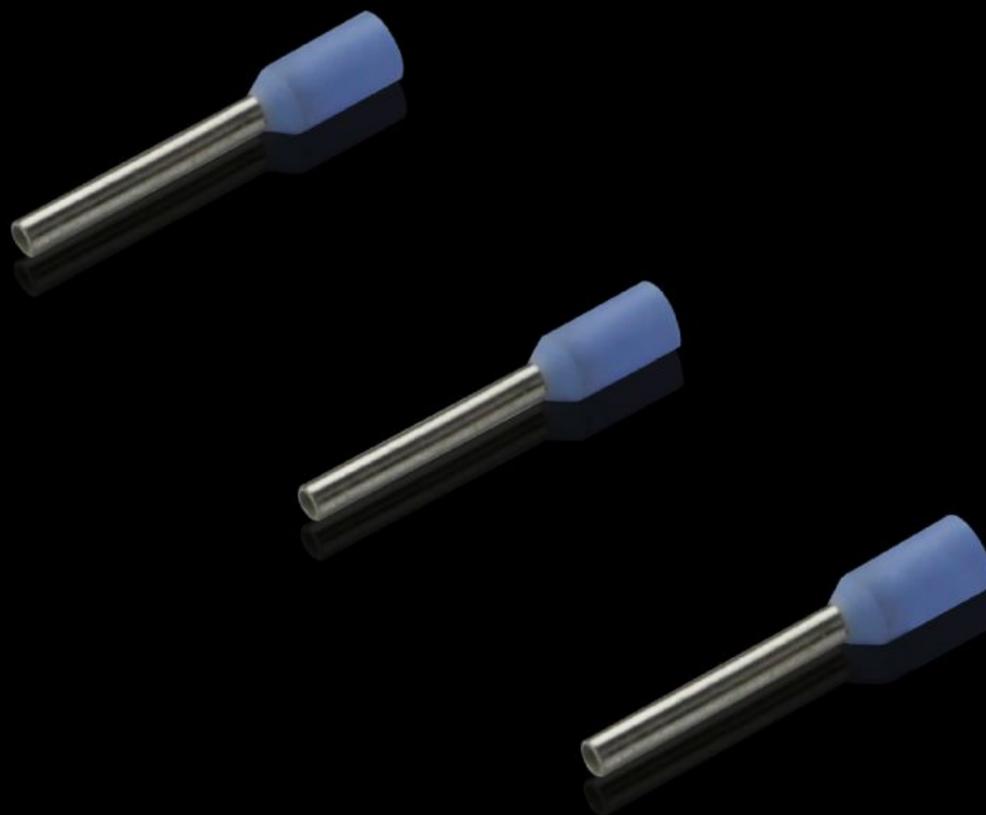

AS 4050.754 スリーブ端子

State: 2026/05/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.754 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4050.754
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	ライトブルー
長さ	8 mm
AWG	24
内径	1.8 mm
リターン色番号	Yes
適用断面積	0.25 mm ²
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リターンの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
納品形態	単体で
1パック	500 個
純質量	0.5 kg
総質量	0.026 kg

Features

関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品説明	Wire end ferrules for manual preassembly, 0.25 mm ² , AWG 24, 8 mm, light blue, loosely packed, 500 pc(s).

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------