


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

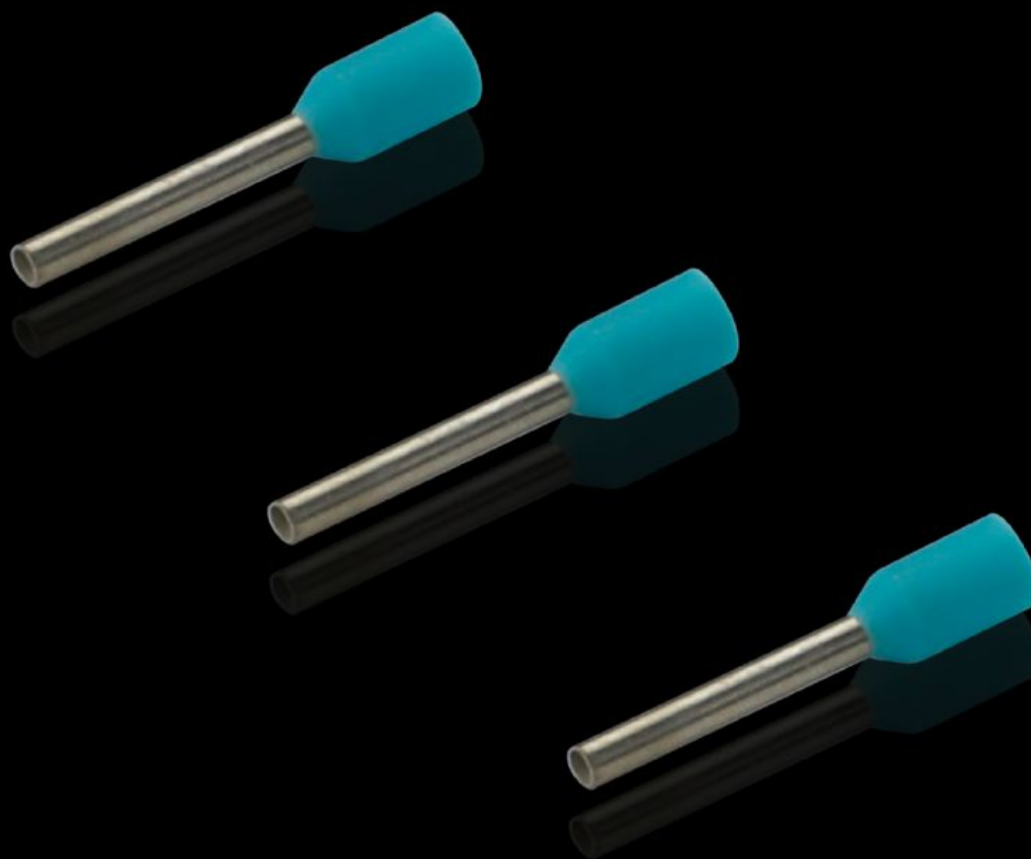

## AS 4050.757 スリーブ端子

State: 2026/06/17 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.757 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4050.757
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	ターコイズブルー
長さ	8 mm
AWG	22
内径	2 mm
リタール色番号	Yes
適用断面積	0.34 mm <sup>2</sup>
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
納品形態	単体で
1パック	500 個
純質量	0.5 kg
総質量	0.026 kg

# Features

---

関税率番号	85369010
-------	----------

---

ETIM 9	EC000005
--------	----------

---

ETIM 8	EC000005
--------	----------

---

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

---

製品説明	手作業による圧着用フェルール端子、0.34 mm <sup>2</sup> 、AWG 22、8 mm、ターコイズブルー、単体 (ばら)、500 個
------	---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------