


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

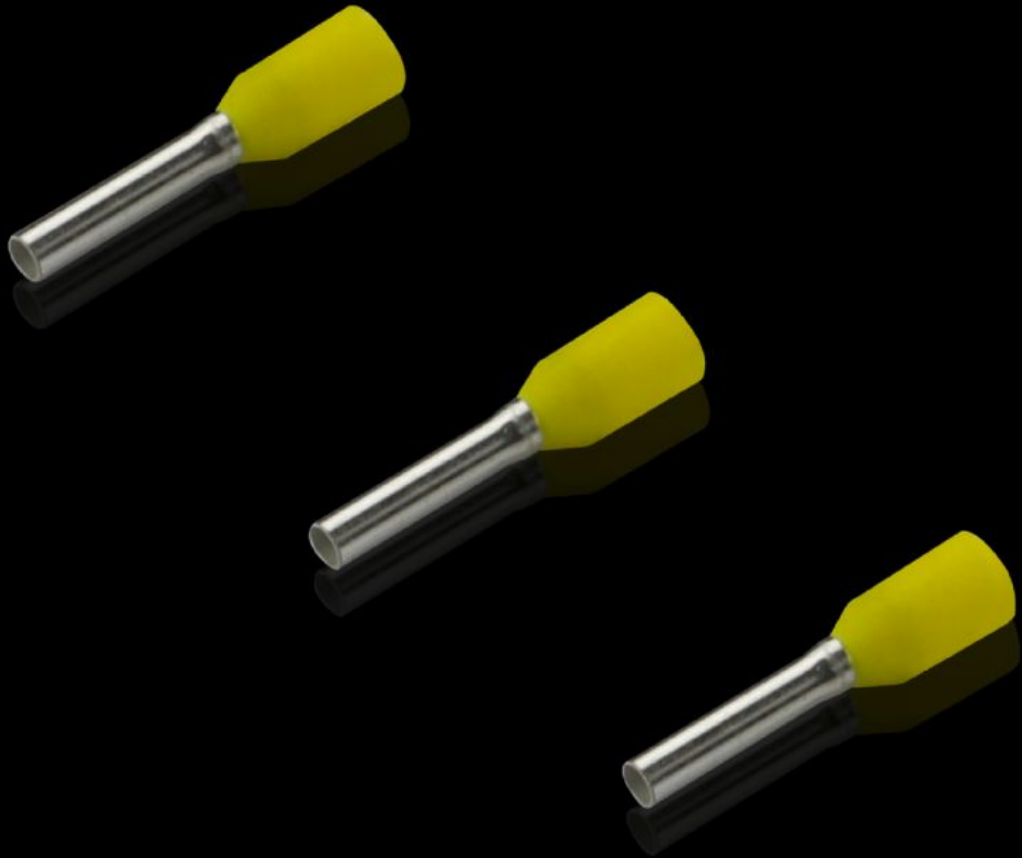

## AS 4050.769 スリーブ端子

State: 2026/04/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.769 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

## Features

|         |   |
|---------|---|
| 品番      | AS 4050.769   |
| 製品説明    | プラスチックカラー付き。  |
| 仕様      | 耐熱性 最高 105 °C   |
| 材質      | E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき<br>プラスチックカラー：ポリプロピレン   |
| 塗装色     | 黄   |
| 長さ      | 8 mm  |
| AWG     | 18  |
| 内径      | 3 mm  |
| リターン色番号 | Yes   |
| 適用断面積   | 1 mm <sup>2</sup>   |
| 注記：     | UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。<br>専門的なアドバイスについては、リターンの専門のアドバイザーにお問い合わせください。 |
| 規格：     | AEH DIN 46228   |
| 適用品番    | 4051.205<br>4051.210<br>4050.452  |
| 納品形態    | 単体で   |
| 1パック    | 500 個   |

# Features

---

|            |  |
|------------|--|
| 純質量        | 0.5 kg   |
| 総質量        | 0.049 kg   |
| 関税率番号      | 85369010   |
| ETIM 9     | EC000005   |
| ETIM 8     | EC000005   |
| ECLASS 8.0 | 36659290   |
| 製品説明       | ワイヤ加工用フェルルール端子、1 mm <sup>2</sup> 、AWG 18、8 mm、黄、単体(ばら)、500 個 |

# Approvals

---

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-----------|--------------------------|