


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

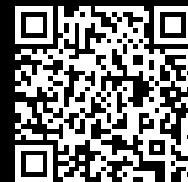

# AS 4050.887 ねじ切りカッター

State: 2026/06/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.887 - ねじ切りカッター

Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル用の、メートルねじを切る際に使用するフライスカッター。

## Features

品番	AS 4050.887
製品説明	Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル用の、メートルねじを切る際に使用するフライスカッター。
仕様	シャフト径 12 mm カッター径 10 mm 傾斜 1.5 mm エッジ角度 60° 切断長さ 20 mm 全長 85 mm
適用ねじ	M12 - M64
規格：	DIN 13-1 メートル法 ISO ねじ
加工可能な材料	スチール ステンレス アルミダイキャスト プラスチック 銅
1パック	1 個
純質量	0.124 kg
総質量	0.124 kg
関税率番号	82077031
ETIM 9	EC000945

# Features

---

ETIM 8

EC000945

---

ECLASS 8.0

36609211

---

製品説明

Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm