

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.132

## ワイヤーステーション WS 540

State: 2026/07/03 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.132 - ワイヤーステーション WS 540

可動型ワイヤリング用作業台。高さ調節が可能で、工場内においても自在に使用可能。人間工学に基づいた疲れにくいワイヤ加工やワイヤ処理を可能にします。

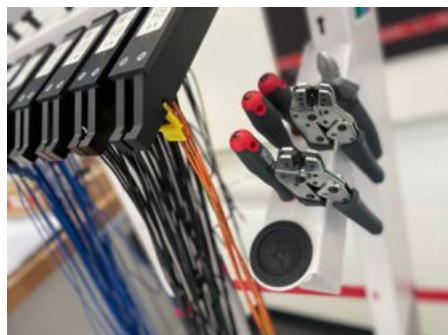

## Features

品番	AS 4051.132
仕様	ワイヤターミナル エディション
製品説明	可動型ワイヤリング用作業台。高さ調節が可能で、工場内においても自在に使用可能。人間工学に基づいた疲れにくいワイヤ加工やワイヤ処理を可能にします。
メリット	<p>理想的な作業台の高さを得るために、テーブルの高さを電動で調節可能、調節範囲は 710 ~ 1250 mm</p> <p>マルチプレックスワークデスク、洗浄可能で傷に強い</p> <p>自動カッティングマシンおよび自動圧着マシンとの併用、ならびに、ワイヤターミナルによるコネクタ取り付け済みワイヤの使用による理想的ソリューション</p> <p>迅速な手動測定を実現するスケールを内蔵</p> <p>Eplan Smart Wiring でワイヤーを処理するためのモニターを乗せることができます</p> <p>ワイヤカートン、ワイヤリール用のストレージシェルフや工具および小型部品用のホルダーで任意に拡張できます</p> <p>ゴムキャスターにより、ワークショップでの自在な使用が可能</p> <p>シャドウボード付き引き出し、工具用</p>

# Features

同梱品	電動式高さ調節機能付きワイヤーリングテーブル 接続ケーブル、7 m コンセントバー 7個口、ロッカースイッチ付き 1 x ワイヤステーション WS 540 2 x ストレージシェルフ 1 x 機器キャリア、左 1 x モニター固定具 1 x LED 作業灯 4 x 固定用支柱、垂直型 4 x アダプターアングル 1 x ミニ PC ホルダー 1 x マガジンホルダー 1 x コンセントバー、5個口 1 x 廃棄物容器 1 x ワイヤパッケージホルダー、左 1 x ワイヤパッケージホルダー、右 1 x ワイヤリングホルダー、左 1 x ワイヤリングホルダー、右 1 x ワイヤガイド用支柱、垂直型
取り付けについてのご注意	固定用支柱、垂直型、品番 4051.106 は、ボックスホルダー、マガジンホルダーなどのアクセサリに必要となります
入力電圧	230 V AC, 50 Hz
作業台高さ	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n	Yes
用途	リタール WT ワイヤターミナルと併用する場合に使用します
1パック	1 個
純質量	173.8 kg
総質量	242.3 kg

# Features

---

関税率番号	84571090
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

---

製品説明	<p>可動型ワイヤリング用作業台。高さ調節が可能で、工場内においても自在に使用可能。人間工学に基づいた疲れにくいワイヤ加工やワイヤ処理を可能にします。このバージョンには、統合されたマガジンホルダー、自動カッティングマシン用の機器キャリア、およびラベリング用のプリンターシステムが装備されています。LEDワークライトとコンセントバーも装備されています。インテリジェントなワイヤフィーダーとワイヤパッケージホルダーは、提供できる製品の一部です。追加のモニター固定具は、配線リストの表示と加工に最適です。</p>
------	---

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------