


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

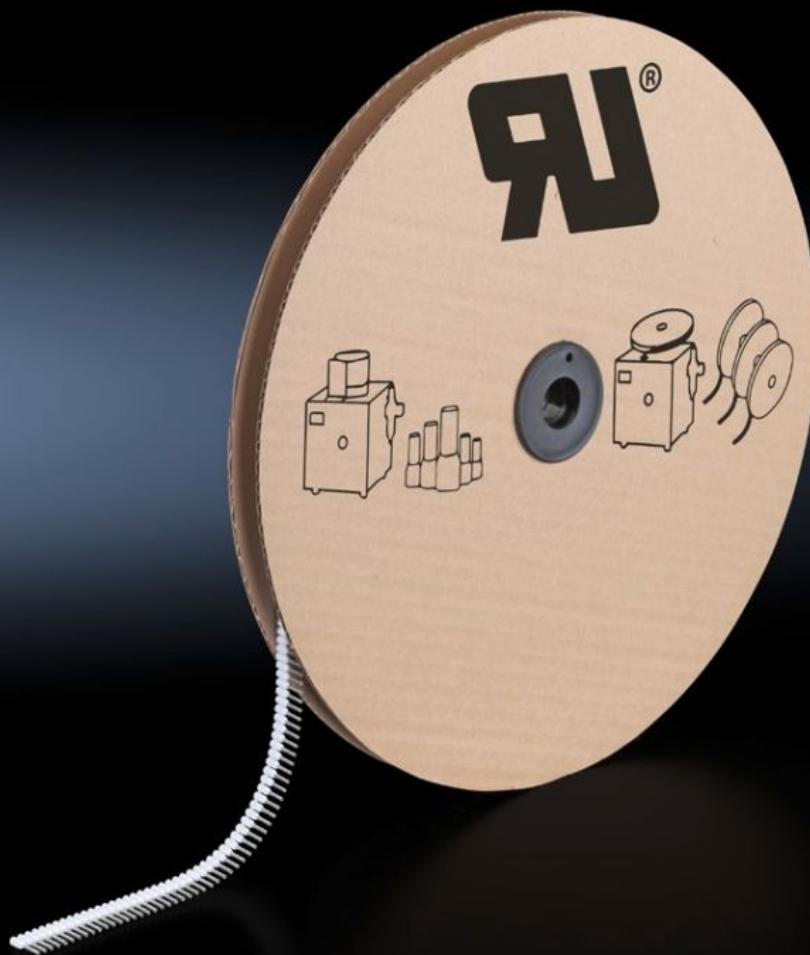

## AS 4051.544 スリーブ端子

State: 2026/02/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.544 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4051.544
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	白
長さ	10 mm
AWG	20
内径	2.9 mm
適用断面積	0.5 mm <sup>2</sup>
DIN 色番号	Yes
Multinorm	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
納品形態	ベルト上
1パック	4,000 個
純質量	4
関税率番号	85369010
EAN	4028177937925

# Features

---

ETIM 9 EC000005

---

ETIM 8 EC000005

---

ECLASS 8.0 36659290

# Approvals

---

Approvals UL + C-UL (listed)