


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

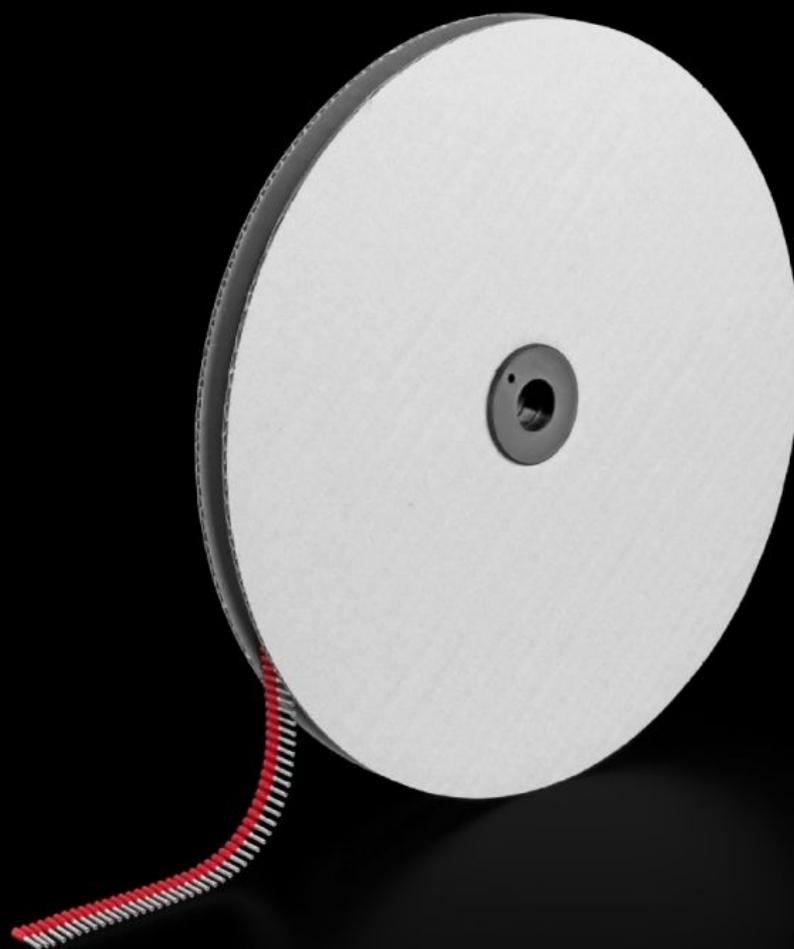

AS 4051.546 スリーブ端子

State: 2026/03/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.546 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4051.546
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	赤
長さ	10 mm
AWG	18
内径	3.5 mm
適用断面積	1 mm ²
DIN 色番号	Yes
Multinorm	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
納品形態	ベルト上
1パック	4,000 個
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Features

ECLASS 8.0

36659290

製品説明

Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 1.0 mm²

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)