
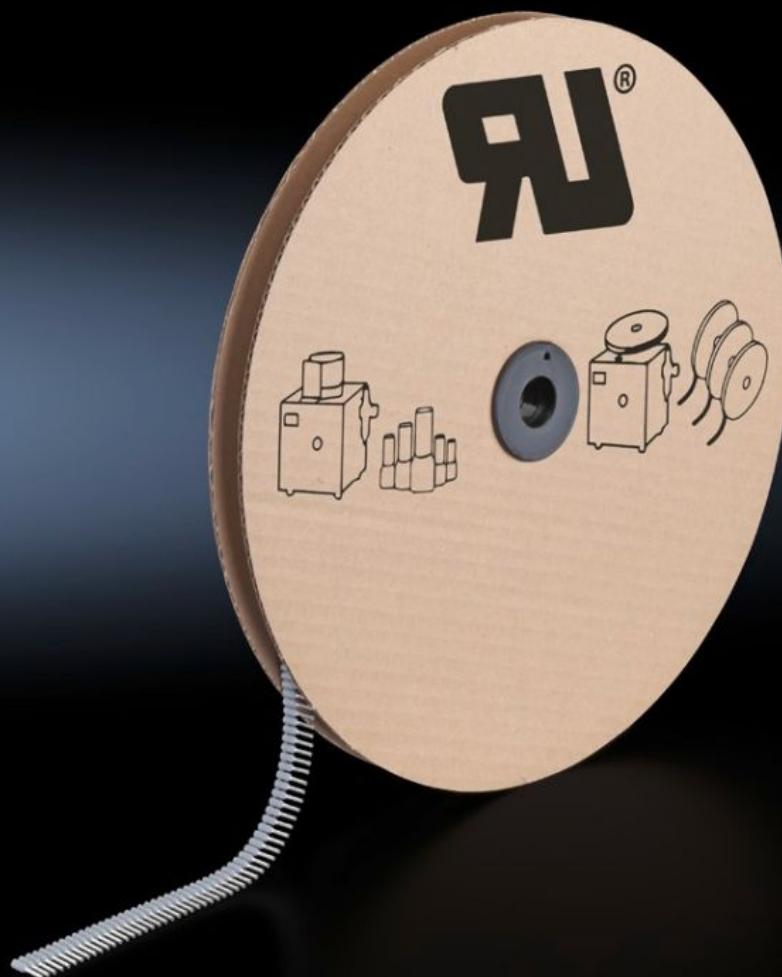


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

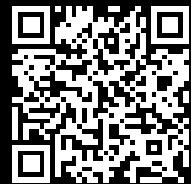

## AS 4051.549 スリーブ端子

State: 2026/02/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4051.549 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

## Features

|           |   |
|-----------|---|
| 品番        | AS 4051.549                               |
| 製品説明      | プラスチックカラー付き。                              |
| 仕様        | 耐熱性 最高 105 °C                             |
| 材質        | E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき<br>プラスチックカラー：ポリプロピレン |
| 塗装色       | グレー                                       |
| 長さ        | 8 mm                                      |
| AWG       | 18  |
| 内径        | 3.4 mm                                    |
| 適用断面積     | 0.75 mm <sup>2</sup>                      |
| DIN 色番号   | Yes                                       |
| Multinorm | Yes                                       |
| 注記：       | UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。  |
| 納品形態      | ベルト上                                      |
| 1パック      | 4,000 個                                   |
| 純質量       | 4   |
| 総質量       | 0.543                                     |
| 関税率番号     | 85369010                                  |

## Features

---

EAN 4028177937970

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

## Approvals

---

Approvals UL + C-UL (listed)