


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

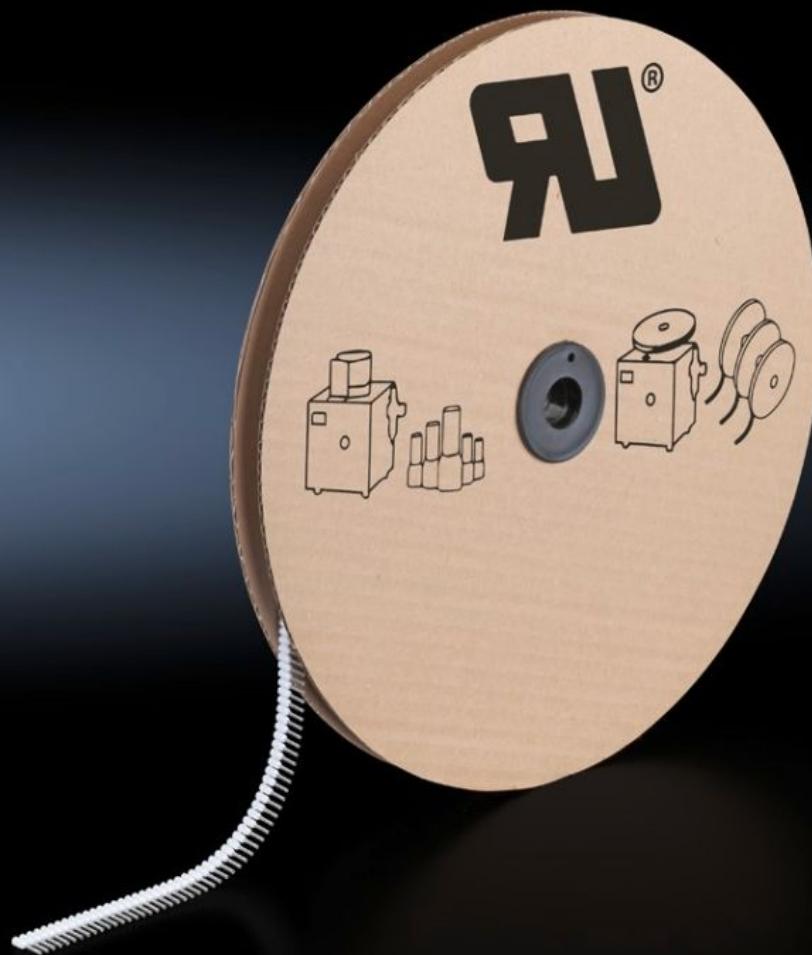

## AS 4051.599 スリーブ端子

State: 2026/02/19 (Source: rittal.com/jp-ja)

# AS 4051.599 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4051.599
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	白
長さ	8 mm
AWG	18
内径	2.8 mm
リタール色番号	Yes
適用断面積	0.75 mm <sup>2</sup>
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
規格：	AEH DIN 46228
納品形態	ベルト上
1パック	5,000 個
純質量	5 kg
総質量	0.598 kg
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005

# Features

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品說明	Wire end ferrules for crimping machines, 0.75 mm <sup>2</sup> , AWG 18, 8 mm, orange, on belt, 5000 pc(s).

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------