


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

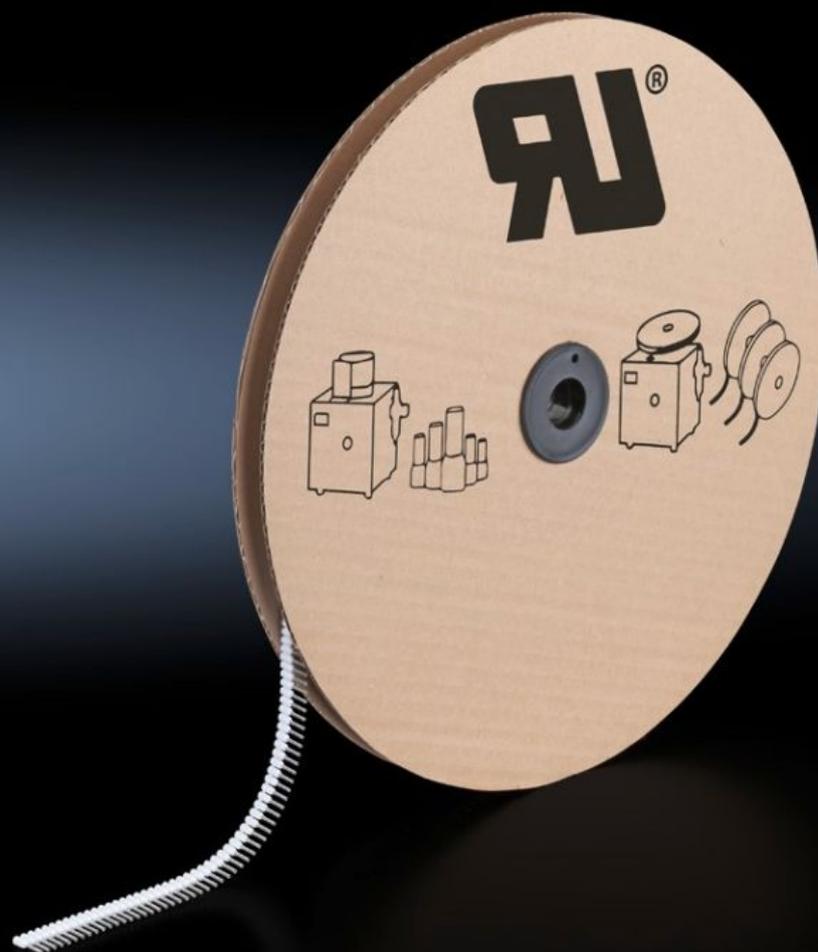

AS 4051.600 スリーブ端子

State: 2026/04/06 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.600 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4051.600
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	白
長さ	10 mm
AWG	18
内径	2.8 mm
リタール色番号	Yes
適用断面積	0.75 mm ²
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
規格：	AEH DIN 46228
納品形態	ベルト上
1パック	5,000 個
純質量	5 kg
総質量	0.656 kg
関税率番号	85369010

Features

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品説明	Wire end ferrules 0.75 mm ² x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------