


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

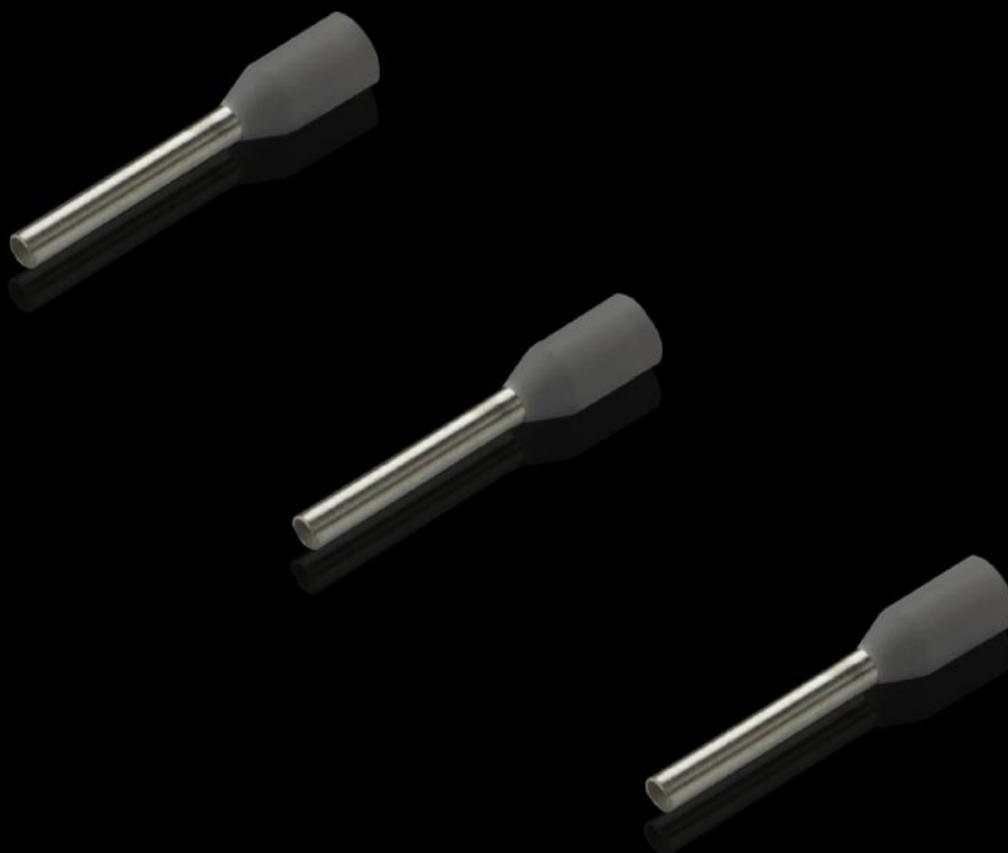

## AS 4051.641 スリーブ端子

State: 2026/03/12 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.641 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4051.641
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	グレー
長さ	10 mm
AWG	18
内径	2.8 mm
適用断面積	0.75 mm <sup>2</sup>
DIN 色番号	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
適用品番	4051.205 4051.210
納品形態	単体で (100 個入り、10 セット)
1パック	1,000 個

# Features

---

純質量	1 kg
総質量	0.11 kg
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品説明	ワイヤ加工用フェルルール端子、0.75 mm <sup>2</sup> 、AWG 18、グレー、10 mm、単体 (ばら 100 個入りを 10 パック)、1000 個

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------