


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

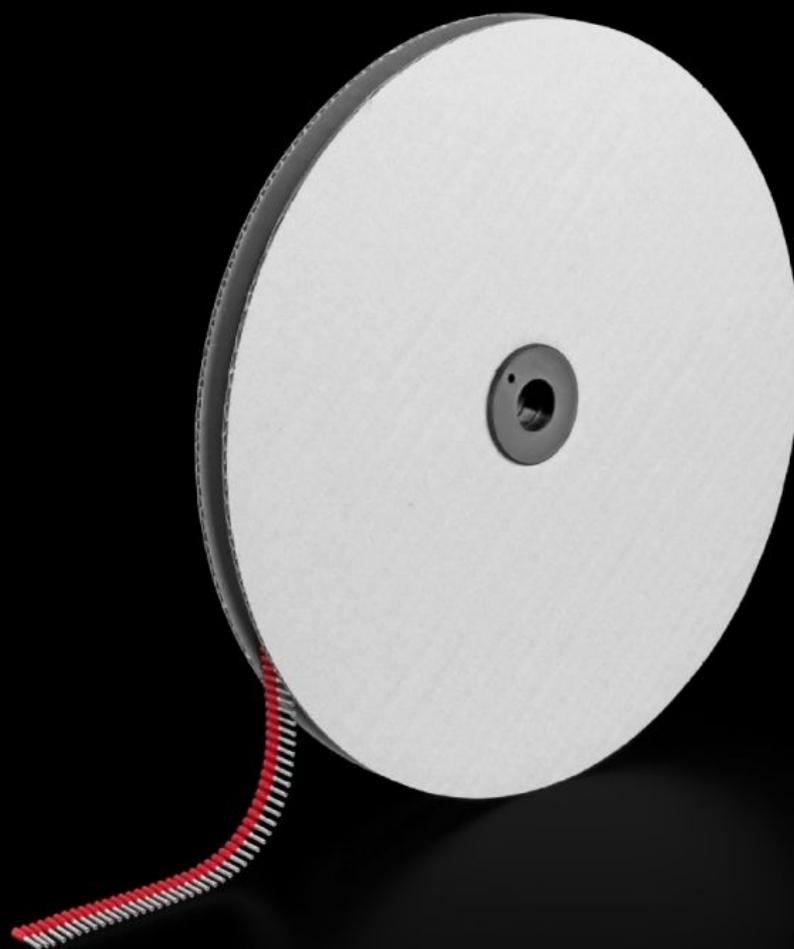

AS 4051.697 スリーブ端子

State: 2026/05/11 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.697 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

Features

| | |
|---------|---|
| 品番 | AS 4051.697 |
| 製品説明 | プラスチックカラー付き。 |
| 仕様 | 耐熱性 最高 105 °C |
| 材質 | E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン |
| 塗装色 | 赤 |
| 長さ | 10 mm |
| AWG | 18 |
| 内径 | 3 mm |
| 適用断面積 | 1 mm ² |
| DIN 色番号 | Yes |
| 注記： | UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 |
| 規格： | AEH DIN 46228 |
| 納品形態 | ベルト上 |
| 1パック | 5,000 個 |
| 関税率番号 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |

Features

ECLASS 8.0

36659290

製品説明

Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code)

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)