

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




AS 4054.870 分割ウェブカッター

State: 2026/02/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

AS 4054.870 - 分割ウェブカッター

オペレーションスペース分割パーツのような、Ri4Power の内装用コンポーネントのマイクロウェブや鋼板製分割ウェブの切断、あるいは厚さ 1.2 mm までの薄い鉄板、アルミ板、銅板などの切斷に使用します。

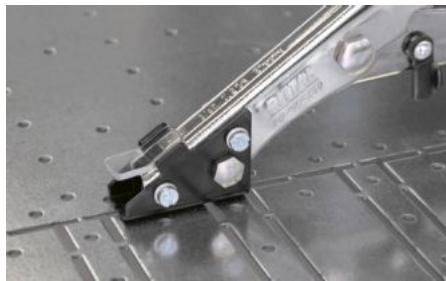

Features

品番	AS 4054.870
仕様	ストレート
製品説明	オペレーションスペース分割パーツのような、Ri4Power の内装用コンポーネントのマイクロウェブや鋼板製分割ウェブの切断、あるいは厚さ 1.2 mm までの薄い鉄板、アルミ板、銅板などの切斷に使用します。
メリット	変形のない材料の切断加工 きれいな切断面、カットされたプロファイルのリワークが不要 取り扱いが簡単 疲れさせない、滑らせないための人間工学を考慮したハンドル形状
材質	工具本体：特殊工具鋼、圧延、油焼入れ
塗装色	ハンドル：アントラシートとリタールパワーピンク
同梱品	分割ウェブカッター、削りくずリジェクターを含む

Features

適用品番	9683.006
	9683.008
	9683.016
	9683.018
	9683.036
	9683.038
	9680.005
	9680.025
	9680.207
	9680.227
	9683.406
	9683.408
	9683.426
	9683.428
	9683.444
	9683.446
	9683.448
	9683.464
	9683.466
	9683.468
	9683.484
	9683.486
	9683.488

寸法：	長さ: 280 mm
-----	------------

加工可能な材料	鋼板製 アルミニウム 銅 プラスチック
---------	------------------------------

加工可能な最大板厚 (鋼板)	1.2 mm
----------------	--------

加工可能な最大板厚 (アルミニウム)	1.2 mm
--------------------	--------

Features

加工可能な最大板厚 (プラスチック)
2 mm
ク)

切断幅 2.7 mm

1パック 1 個

純質量 0.5

総質量 0.54

関税率番号 82032000

EAN 4028177955929

ETIM 9 EC002778

ETIM 8 EC002778

ECLASS 8.0 36600890