


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

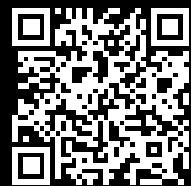

## AS 4055.070

## 手動油圧パンチャーセット M16 ~ M63

State: 2026/02/10 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.070 - 手動油圧パンチャーセット M16 ~ M63

パンチダイス付き手動油圧パンチャーセット。加工可能最大材厚：2 または 3 mm。

## Features

品番	AS 4055.070
仕様	このセットには、標準的な板金パンチダイス M16 ~ M63 が含まれています。
製品説明	パンチダイス付き手動油圧パンチャーセット。加工可能最大材厚：2 または 3 mm。
メリット	内蔵の圧力逃し弁により工具寿命を延長します
同梱品	手動油圧パンチャー、ストレート パンチダイス、3 スプリットタイプ 7 個 油圧ねじ 直径 19 mm 油圧ねじ 直径 9.5 / 19 mm 高速度鋼下穴用ドリル 直径 10 mm スペーサーブッシュセット (3 分割型) プラスチックケース
加工可能な材料	鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

# Features

---

パンチ直径	16.2 mm
	20.4 mm
	25.4 mm
	32.5 mm
	40.5 mm
	50.5 mm
	63.5 mm

---

適用ねじ	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63

---

1パック	1 個
------	-----

---

純質量	5.3
-----	-----

---

総質量	5.34
-----	------

---

関税率番号	82034000
-------	----------

---

EAN	4028177807945
-----	---------------

---

ETIM 9	EC002121
--------	----------

---

ETIM 8	EC002121
--------	----------

---

ECLASS 8.0	21049046
------------	----------