
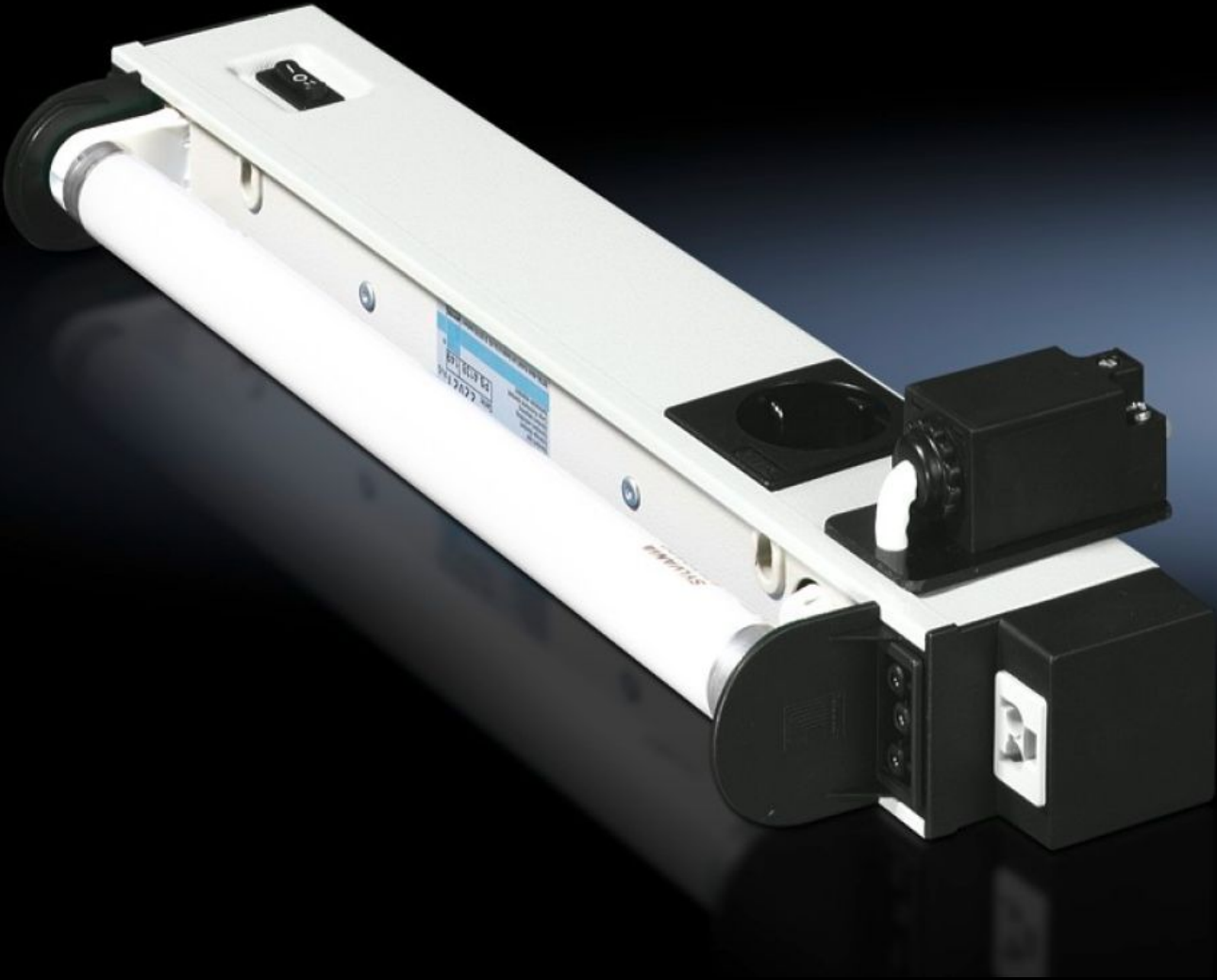


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

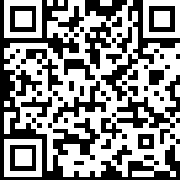

# SZ 4138.350

## 標準照明灯

State: 2026/05/29 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 4138.350 - 標準照明灯

供給電圧：120 V AC 60 Hz、230 V AC 50 Hz

## Features

品番	SZ 4138.350
仕様	ドアスイッチ付き
同梱品	標準照明灯 光源 取り付け部品を含む ドアスイッチ内蔵
定格出力	30 W
Ballast	電磁安定器
可能な連結	コネクタ経由で給電 直接配線(照明の連結に)
ドアスイッチ内蔵	Yes
光源	蛍光灯、G13口金
保護等級	I (アース線)
スイッチ (タイプ)	内蔵のオン/オフ/ドアスイッチ
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ	1000 V AC
定格絶縁電圧	500 V DC/1秒

# Features

---

取り付け方法	トッフレームの TS 水平フレーム：直接 TS、SE 垂直フレーム：TS アダプターブラケット付き トッフレームの前後に SE プロファイル：TS アダプターブラケット付き トッフレーム横の SE プロファイル：直接
寸法：	幅: 987 mm 高さ: 117 mm 奥行: 50 mm
動作温度範囲	-15 °C...45 °C
ソケット	D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
保管温度範囲	-20 °C...70 °C
定格電圧	230 V、単相、50 Hz
仕様 (コンセント)	D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
1パック	1 個
純質量	2.58 kg
総質量	2.78 kg
関税率番号	94054990
ECLASS 8.0	27189241
製品説明	SZ Standard light, WHD: 987x117x50 mm, 30 W, 230 V, 50 Hz, with door-operated switch, with earthing-pin socket

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------