


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

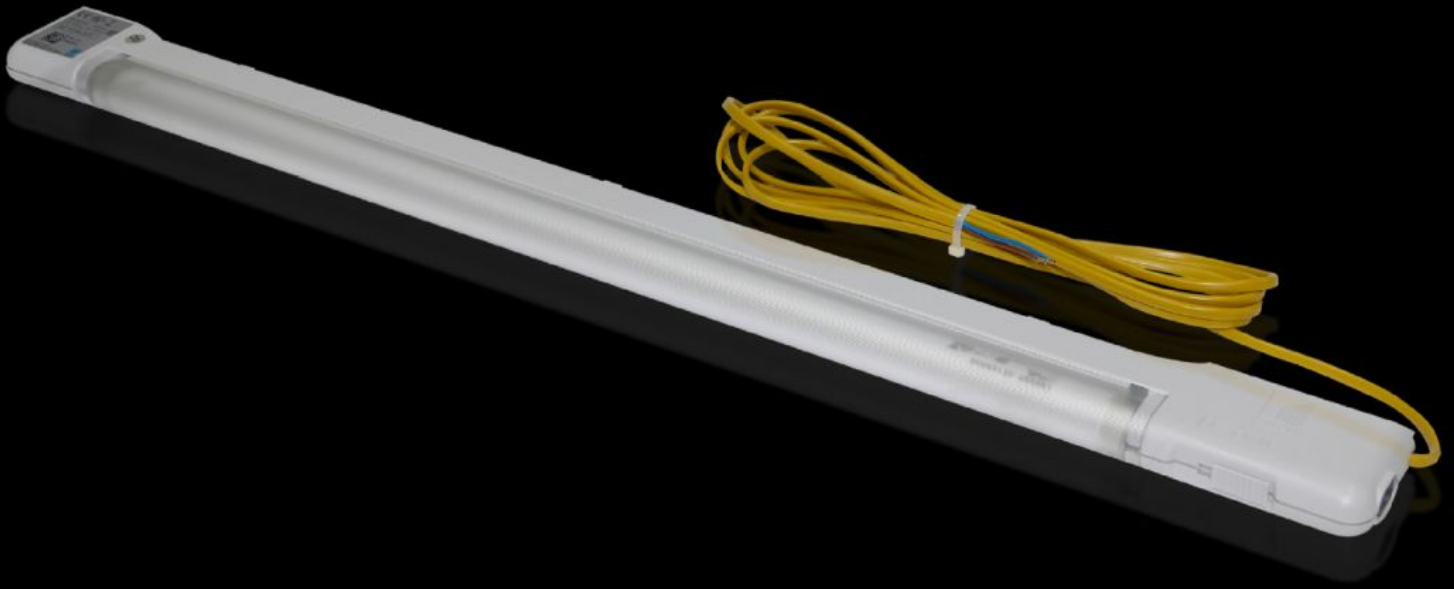

## SZ 4140.020

## 小型照明灯

State: 2026/04/03 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.020 - 小型照明灯

小型照明灯 - エンクロージャー内で使用する、スリムな省スペース型照明灯



## Features

品番	SZ 4140.020
メリット	<p>よりスリムに：高さと奥行きを約50%カット。従来品と比べて75%も小型化しました。</p> <p>より速く：クリップ、ねじまたは強力マグネット(オプション)でTS穴のどこにでも簡単に取り付けられます。サイドあるいはリア側からただ押し込むだけ、照明灯を取り付ける - 完成</p> <p>2ピンコネクタでドアスイッチを接続することができます。</p> <p>透明のランプカバー、内側は刻み目入り</p>
塗装色	RAL 7035 近似色
同梱品	<p>小型照明灯、クリップおよびねじ固定キット付き</p> <p>光源</p> <p>光源カバー</p> <p>接続ケーブル</p> <p>取り付け部品を含む</p>

# Features

定格出力	14 W
接続ケーブル長さ	3 m
Mounting distance screws	725 mm
Ballast	電圧フリー電子安定器
可能な連結	接続ケーブル一体型(プラグ無し) ドアスイッチ
光源	T5蛍光灯
保護等級	II (遮断保護)
スイッチ (タイプ)	内蔵のオン/オフ/ドアスイッチ
Cable deflection via rear possible	Yes
Light cover	Yes
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式 クリップ固定 マグネット固定 (アクセサリー)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ	500 V AC
定格絶縁電圧	500 V DC/1秒
Mounting distance clip/magnet	650 mm
取り付け方法	トップフレームの TS 水平フレーム：直接 TS、SE 垂直フレーム：直接 トップフレーム前と後の SE プロファイル：直接 トップフレーム横の SE プロファイル：直接 AE、CM、TP：固定用マグネットセット付き AE：内装用レール付き

# Features

注記：	2ピンコネクタでドアスイッチを接続することができます。
品番について	背面経由でのケーブル取り回し可能
寸法：	幅: 705 mm 高さ: 59 mm 奥行: 24 mm
動作温度範囲	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0.149 - 0.216 A
定格電流	0.073 - 0.127 A
保管温度範囲	-20 °C...70 °C
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
1パック	1 個
純質量	0.6 kg
総質量	0.62 kg
関税率番号	94054990
ECLASS 8.0	27189241
製品説明	SZ Compact light, WHD: 705x59x24 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integral on/off/door-operated switch mode, ENEC