


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

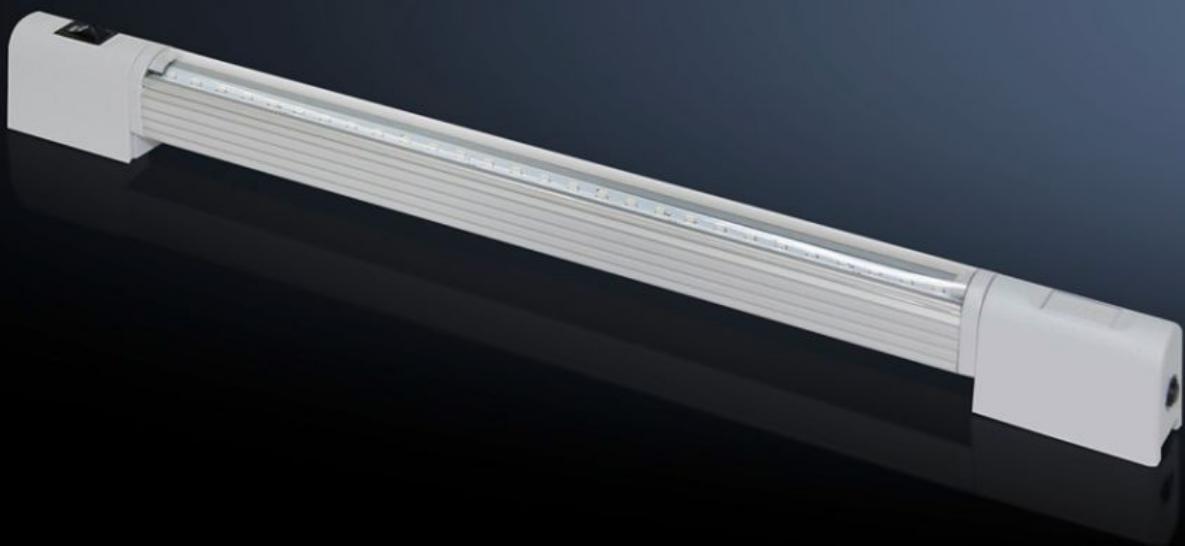

SZ 4140.820

LEDコンパクトシステム照明灯

State: 2026/01/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.820 - LEDコンパクトシステム照明灯

供給電圧：24 V DC

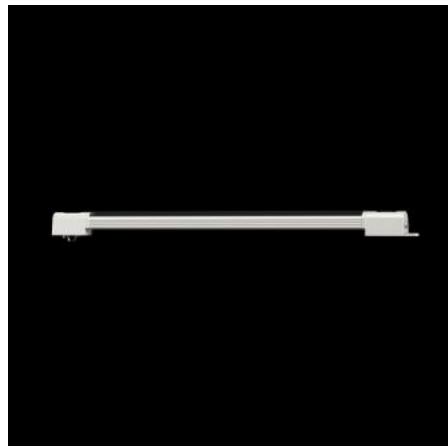

Features

品番	SZ 4140.820
メリット	<p>最高の電磁両立性。</p> <p>安全低電圧範囲内の運転であるため、保護されています。</p> <p>高い省エネ効果。</p> <p>LEDの導入でローメンテナンス化に成功</p> <p>ドアスイッチ接続も可能</p>
機能方法	<p>直接配線可能</p> <p>多様な固定方法</p> <p>ビーム旋回可能。</p>
材質	<p>照明本体：押し出し成形アルミニウム</p> <p>照明カバー：ポリカーボネート（ハロゲンフリー）</p> <p>ランプホルダー：PC-ABS</p>
塗装色	RAL 7035 近似色

Features

同梱品	LEDコンパクトシステム照明灯 光源 光源カバー 取り付け部品を含む
Mounting distance screws	350 mm
可能な連結	コネクタ経由で給電 ドアスイッチ 直接配線(照明の連結に)
光源	LED、白色
保護等級	III (SELV)
スイッチ (タイプ)	内蔵のオン/オフ/ドアスイッチ
Light cover	Yes
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式 クリップ固定 マグネット固定 (アクセサリー)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	電源ユニットによる
定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ	電源ユニットによる
定格絶縁電圧	電源ユニットによる
Rated current max DC note	照明を連結する際の最大定格電流は 2 アンペアです。
DC の場合	0.08 A
Number of LEDs	20
Mounting distance clip/magnet	275 mm

Features

取り付け方法	25 mm ピッチ間隔でエンクロージャープロファイル(エンクロージャーフレーム)に直接取り付けます 固定用マグネットセットの使用で AE: 内装用レール付き
注記:	エンクロージャーおよび密閉型ハウジング内部での使用を想定しています。 ユーザー側で準備した電源ユニットを使用する場合は、電源ユニットそのものが、その使用目的に必要な認可を取得したものであるかどうかを確認してください。 照明を連結する際の最大定格電流は 2 アンペアです。
Light cone adjustment	Yes
寸法:	幅: 330 mm 高さ: 32.8 mm 奥行: 20.64 mm
定格電圧	24 V (DC)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
1パック	1 個
純質量	0.29
総質量	0.296
関税率番号	94054990
EAN	4028177630130
E-Number Sweden	E4302506
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書