


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

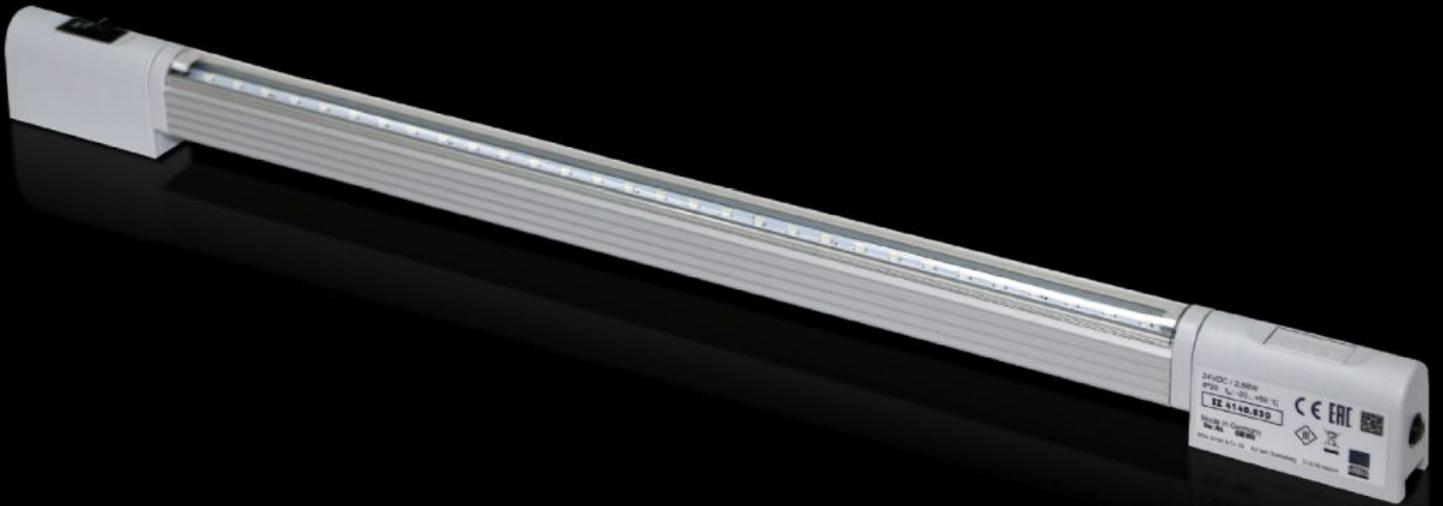

SZ 4140.830

LEDコンパクト システム照明灯

State: 2026/06/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.830 - LEDコンパクト システム照明灯

供給電圧：24 V DC



Features

品番

SZ 4140.830

メリット

最高の電磁両立性。
安全低電圧範囲内の運転であるため、保護されています。
高い省エネ効果。
LEDの導入でローメンテナンス化に成功
ドアスイッチ接続も可能

機能方法

直接配線可能
多様な固定方法
ビーム旋回可能。

材質

照明本体：押し出し成形アルミニウム
照明カバー：ポリカーボネート（ハロゲンフリー）
ランプホルダー：PC-ABS

塗装色

RAL 7035 近似色

Features

| | |
|---|--|
| 同梱品 | LEDコンパクト システム照明灯 光源 光源カバー 取り付け部品を含む |
| Mounting distance screws | 450 mm |
| 可能な連結 | コネクタ経由で給電 ドアスイッチ 直接配線(照明の連結に) |
| 光源 | LED、白色 |
| 保護等級 | III (SELV) |
| スイッチ (タイプ) | 内蔵のオン/オフ/ドアスイッチ |
| Light cover | Yes |
| 照明器具、取り付け方式 | ねじ固定式 クリップ固定 マグネット固定 (アクセサリ) |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 電源ユニットによる |
| 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ | 電源ユニットによる |
| 定格絶縁電圧 | 電源ユニットによる |
| Rated current max DC note | 照明を連結する際の最大定格電流は2 アンペアです。 |
| DC の場合 | 0.12 A |
| Number of LEDs | 30 |
| Mounting distance clip/magnet | 375 mm |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 取り付け方法 | 25 mm ピッチ間隔でエンクロージャープロファイル (エンクロージャーフレーム) に直接取り付けます 固定用マグネットセットの使用で AE：内装用レール付き |
| 注記： | エンクロージャーおよび密閉型ハウジング内部での使用を想定しています。 ユーザー側で準備した電源ユニットを使用する場合は、電源ユニットそのものが、その使用目的に必要な認可を取得したものであるかどうかを確認してください。 照明を連結する際の最大定格電流は 2 アンペアです。 |
| Light cone adjustment | Yes |
| 寸法： | 幅: 430 mm 高さ: 32.8 mm 奥行: 20.64 mm |
| 定格電圧 | 24 V (DC) |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 20 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.37 kg |
| 総質量 | 0.38 kg |
| 関税率番号 | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| 製品説明 | SZ System light LED compact, WHD: 430x33x21 mm, 24 V DC, Integral on/off/door-operated switch mode |

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書