Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






SZ 4140.830 LEDコンパクト システム照明灯

State: 2025/11/22 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 4140.830 - LEDコンパクト システム照明灯

供給電圧:24 V DC

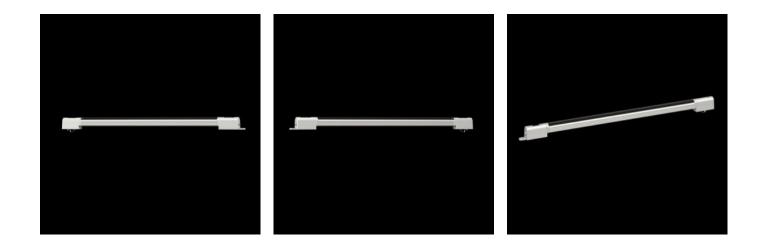

Features

品番	SZ 4140.830
メリット	最高の電磁両立性。
	安全低電圧範囲内の運転であるため、保護されています。
	高い省エネ効果。
	LEDの導入でローメンテナンス化に成功
	ドアスイッチ接続も可能
機能方法	直接配線可能
	多様な固定方法
	ビーム旋回可能。
材質	照明本体:押し出し成形アルミニウム
	照明カバー:ポリカーボネート(ハロゲンフリー)
	ランプホルダー:PC-ABS
塗装色	RAL 7035 近似色

© Rittal 2025 2

Features

同梱品	LEDコンパクト システム照明灯
	光源
	光源カバー
	取り付け部品を含む
Mounting distance screws	450 mm
可能な連結	コネクタ経由で給電
	ドアスイッチ
	直接配線(照明の連結に)
光源	LED、白色
保護等級	III (SELV)
スイッチ (タイプ)	内蔵のオン/オフ/ドアスイッチ
Light cover	Yes
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式
	クリップ固定
	マグネット固定(アクセサリー)
Rated impulse withstand voltage,	電源ユニットによる
phase to earth	
定格インパルス耐電圧、フェーズ	
対フェーズ	
定格絶縁電圧	電源ユニットによる
Rated current max DC note	照明を連結する際の最大定格電流は2アンペアです。
DC の場合	0.12 A
Number of LEDs	30
Mounting distance clip/magnet	375 mm

© Rittal 2025

Features

取り付け方法	25 mm ピッチ間隔でエンクロージャープロファイル (エンクロー
	ジャーフレーム) に直接取り付けます
	固定用マグネットセットの使用で
	AE:内装用レール付き
注記:	エンクロージャーおよび密閉型ハウジング内部での使用を想定して
	います。
	ユーザー側で準備した電源ユニットを使用する場合は、電源ユニッ
	トそのものが、その使用目的に必要な認可を取得したものであるか
	どうかを確認してください。
	照明を連結する際の最大定格電流は2アンペアです。
Light cone adjustment	Yes
寸法:	幅: 430 mm
	高さ: 32.8 mm
	奥行: 20.64 mm
定格電圧	24 V (DC)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
1パック	1個
純質量	0.37
総質量	0.38
関税率番号	94054990
EAN	4028177630147
E-Number Sweden	E4302507
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

© Rittal 2025 4

Approvals

Explanations

CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 5