


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

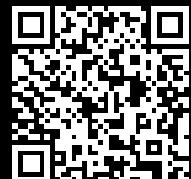

SZ 4155.010

ユニバーサル照明灯

State: 2025/12/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4155.010 - ユニバーサル照明灯 モーション感知器内蔵

絶縁型プラスチックケース入りエンクロージャー照明、モーション感知器内蔵、電源電圧 110 ~ 240 V AC、50/60Hz。



Features

品番	SZ 4155.010
製品説明	高い光力の小型蛍光管(18W)。
メリット	簡単かつ速い取り付け
材質	プラスチック
同梱品	ユニバーサル照明灯 モーション感知器内蔵 光源 光源カバー 取り付け部品を含む
定格出力	18 W
Ballast	電圧フリー電子安定器
可能な連結	コネクタ経由で給電 直接配線(照明の連結に)
Integrated motion sensor	Yes
光源	コンパクト蛍光灯、口金 2G11

Features

保護等級	Ⅰ(アース線)
スイッチ (タイプ)	内蔵、オン/オフ/モーションセンサーモード
Light cover	Yes
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式
定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ	2500 V AC
定格絶縁電圧	250 V AC
取り付け方法	トップフレームの TS 水平フレーム：直接 TS、SE 垂直フレーム：TS アダプターブラケット付き トップフレームの前後に SE プロファイル：TS アダプターブラケット付き トップフレーム横の SE プロファイル：直接 AE、CM、TP：ユニバーサルブラケット付き AE：内装用レール付き
寸法：	幅: 345 mm 高さ: 95 mm 奥行: 55 mm
動作温度範囲	-15 °C...45 °C
保管温度範囲	-20 °C...70 °C
定格電圧	110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
1パック	1 個
純質量	0.674
総質量	0.93
関税率番号	94054990
EAN	4028177679825
ECLASS 8.0	27189241

Approvals

Approvals

VDE

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書