

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4943.000

Cレール30/15

State: 2026/04/20 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4943.000 - Cレール30/15 EN 60 715準拠、VX、TS、 VX SE用

エンクロージャーの水平プロファイル (フレーム) には直接取り付けます。エンクロージャーの垂直プロファイル (フレーム) に取り付ける場合は、追加の固定部品が必要になります。

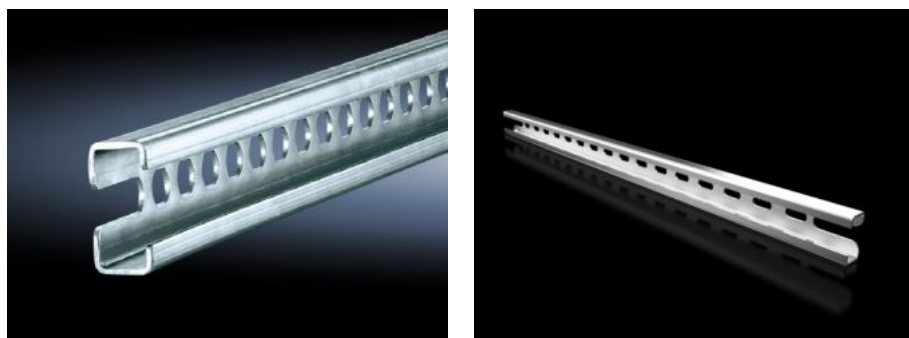

Features

品番	SZ 4943.000
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
長さ	455 mm
取り付け方法	VX エンクロージャーフレームの内側実装面上に TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット TS 8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて 上下の幅方向の VS SE エンクロージャーの水平フレームに スナップオンナット 8800.808 を使用して、上下の奥行き方向 (マウンティングプレート無し) の VS SE エンクロージャーの水平フレームに 水平TSフレームに AX 3分割型の幅方向あるいは奥行き方向に。取り付け位置によって、レールを適切な長さにカットする必要があります。

Features

適用	エンクロージャータイプ: VX TS AX ウォール型キャビネット、3分割型 幅/奥行き: 500 mm
1パック	6 個
純質量	1.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	7.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
製品説明	SZ Cレール30/15 EN 60 715 準拠 (DIN レール)、VX、TS、SE 用、 W/D: 500 mm、長さ: 455 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------