


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

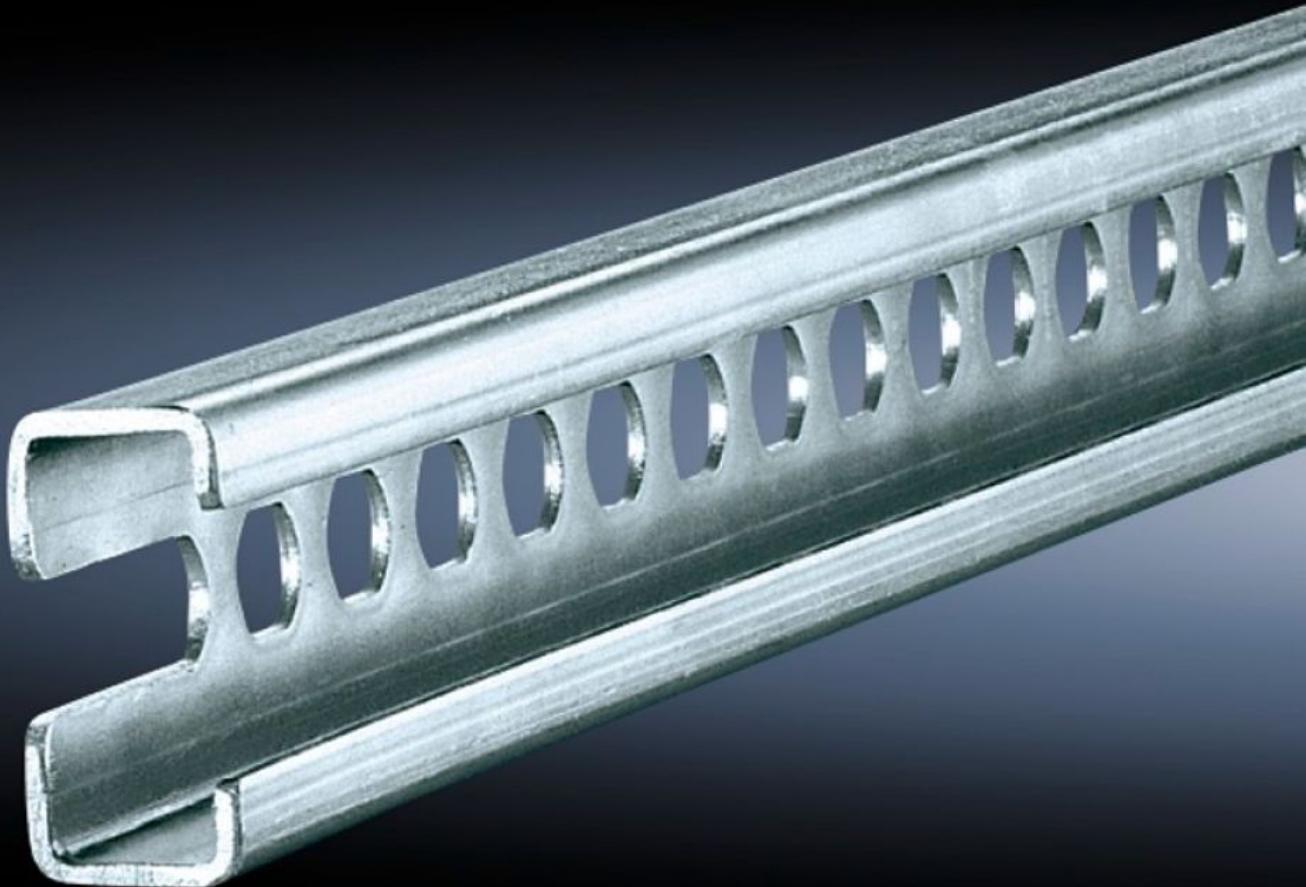


SZ 4945.000
Cレール30/15

State: 2026/01/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

SZ 4945.000 - Cレール30/15 EN 60 715準拠、VX、TS、 VX SE用

エンクロージャーの水平プロファイル(フレーム)には直接取り付けます。エンクロージャーの垂直プロファイル(フレーム)に取り付ける場合は、追加の固定部品が必要になります。

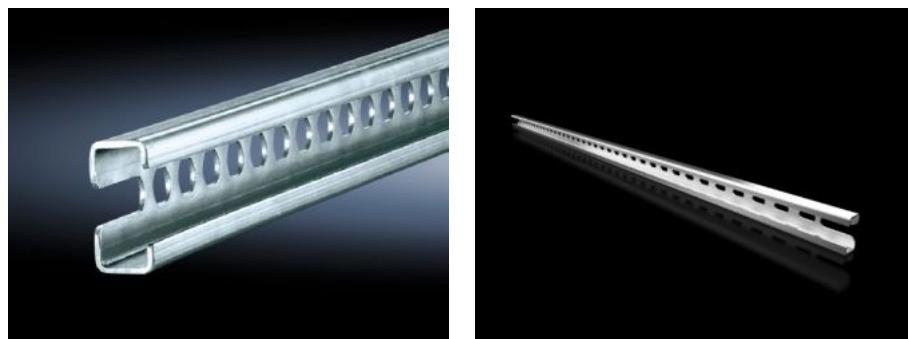

Features

品番	SZ 4945.000
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
長さ	755 mm
取り付け方法	VX エンクロージャーフレームの内側実装面上に TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット TS 8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて 上下の幅方向の VS SE エンクロージャーの水平フレームに スナップオンナット 8800.808 を使用して、上下の奥行き方向(マウ ンティングプレート無し)の VS SE エンクロージャーの水平フレー ムに 水平TSフレームに AX 3分割型の幅方向あるいは奥行き方向に。取り付け位置によっ て、レールを適切な長さにカットする必要があります。

Features

取り付け方法、VX ベース	幅 800 mm のベース内のベーストリムパネルに、スペーサーブラケットとの併用で
取り付け方法、AX ベース	幅 800 mm のベース内に、トルクスタッピングねじとの併用で
適用	エンクロージャータイプ: VX TS AX ウォール型キャビネット、3分割型 幅/奥行き: 800 mm
適用	AX ベースシステム VX ベースシステム
1パック	6 個
純質量	3
総質量	3.21
PCF/VE (Cradle to Gate)	12.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177114616
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602