

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4947.000

Cレール30/15

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4947.000 - Cレール30/15 EN 60 715準拠、VX、TS、 VX SE用

エンクロージャの水平プロファイル (フレーム) には直接取り付けます。エンクロージャの垂直プロファイル (フレーム) に取り付ける場合は、追加の固定部品が必要になります。

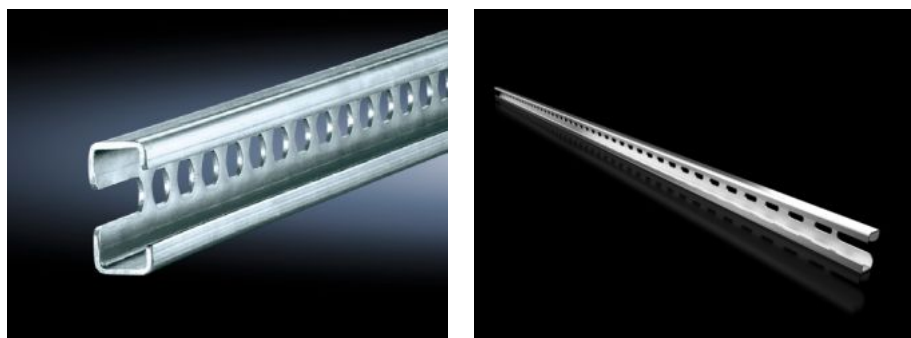

Features

品番	SZ 4947.000
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
長さ	1,155 mm
取り付け方法	VX エンクロージャフレームの内側実装面上に TS、VX SE エンクロージャの垂直フレームにスナップオンナット TS 8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて 上下の幅方向の VS SE エンクロージャの水平フレームに スナップオンナット 8800.808 を使用して、上下の奥行き方向 (マウンティングプレート無し) の VS SE エンクロージャの水平フレームに 水平TSフレームに AX 3分割型の幅方向あるいは奥行き方向に。取り付け位置によって、レールを適切な長さにカットする必要があります。

Features

取り付け方法、VX ベース	幅 1200 mm のベース内のベーストリムパネルに、スペーサーブラケットとの併用で
取り付け方法、AX ベース	幅 1200 mm のベース内に、トルクスタッピングねじとの併用で
適用	エンクロージャータイプ: VX TS AX ウォール型キャビネット、3分割型 幅/奥行き: 1,200 mm
適用	AX ベースシステム VX ベースシステム
1パック	6 個
純質量	4.68 kg
総質量	4.86 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	23.14 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
製品説明	SZ Cレール30/15 EN 60 715 準拠 (DIN レール)、VX、TS、SE 用、 W/D: 1200 mm、長さ: 1155 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------