

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.244

サイドパネル、2枚型

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.244 - サイドパネル、2枚型 VX IT 用

VX IT 用 2 枚型サイドパネル

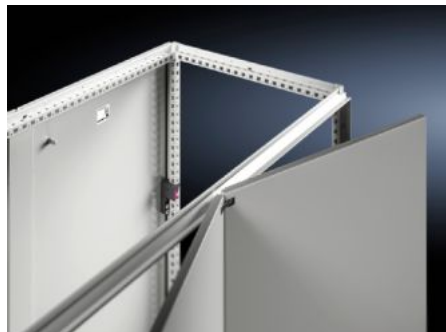

Features

品番	VX 5301.244
メリット	<p>取り扱いが簡単です</p> <p>クイックリリースファスナーで簡単に閉じることができます</p> <p>すべての取り付けコンポーネントへの無理のないアクセスを実現</p> <p>開けるには、内側のロックエレメントによってのみ可能で、そのためにはドア経由で自由にアクセスできることが必須となりますが、アクセスのセキュリティを大幅に向上させます</p> <p>いつでも個々のサイドパーツを、工具を使用せずに、完全に取り外すことが可能</p>
材質	鋼板製
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	<p>サイドパーツ 2枚</p> <p>マウンティングレール</p> <p>ヒンジ 6個</p> <p>4 x クイックリリースファスナー</p> <p>取り付け部品を含む</p>

Features

取り付けについてのご注意	フロンおよびリアドアからのアクセスを必ず可能にする必要があります
適用	エンクロージャータイプ: VX IT 高さ: = 2,200 mm 奥行: = 1,000 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	30.6 kg
総質量	30.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	117.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
製品説明	Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20