


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

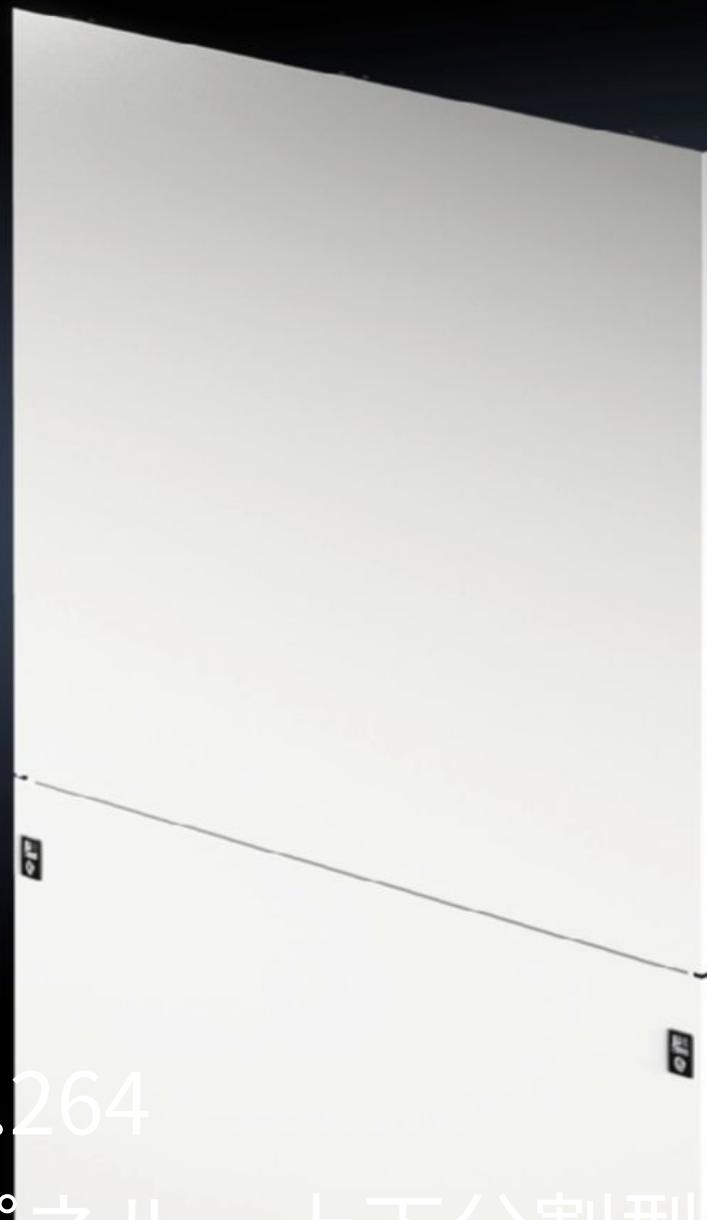

VX 5301.264

サイドパネル、上下分割型

State: 2026/02/01 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.264 - サイドパネル、上下分割型 VX IT 用

VX IT 用上下分割型サイドパネル

Features

品番	VX 5301.264
製品説明	単独設置または連結 IT ラックシステムの施錠に使用します。
メリット	取り扱いが簡単です 工具を使用しなくても、サイドパネルを掛けたり外したりすることができます シリンダー錠 3524 E で施錠 内部ラッチ組み込み済み
材質	鋼板製
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	コンソールユニット ベースユニット マウンティングブラケット 6個 2 x ロック部品 取り付け部品を含む
適用	エンクロージャータイプ: VX IT 高さ: = 2,450 mm 奥行: = 1,000 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	20

Features

総質量	22
PCF/VE (Cradle to Gate)	83.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
EAN	4028177950726
E-Number Sweden	E7282566
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
