

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.270

## 仕切りパネル、1枚型、挿入可能

State: 2026/04/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.270 - 仕切りパネル、1枚型、挿入可能 VX IT 用

VX IT 用仕切りパネル。VX IT ラック間に挿入し、ぶら下がった状態で使用します。

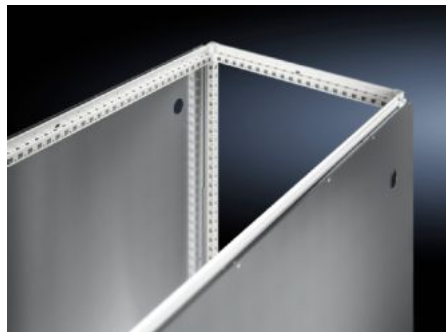

## Features

品番	VX 5301.270
製品説明	2台の連結エンクロージャー間に押し込み、上部にぶら下がった状態で使用します。左右(奥行方向に見た場合、手前と奥)のコーナーエリアにそれぞれ直径40mmの穴が1つあるので、ケーブル束や配管などの処理ができます。この穴は、同梱のカバーキャップで塞ぐことができます。
メリット	簡単に挿入できます
材質	鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品	仕切りパネル 2xカバーキャップ
適用	エンクロージャータイプ: VX IT 高さ: = 2,000 mm 奥行: = 1,000 mm
取り付けについてのご注意	仕切りパネルを挿入するには、3mmの連結間隙が必要になります
注記:	連結金具(外側用)、3mmを使用 連結部パッキンと組み合わせた取り付けはできません 場合によっては、装着済みのパッキンを取り外す必要があります

# Features

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20 (カバーキャップが取り付けられている場合)
1パック	1 個
純質量	27 kg
総質量	27.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	104.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
製品説明	Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated