


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

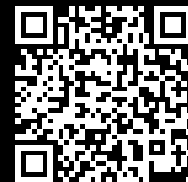

VX 5301.287

仕切りパネル、1枚型、挿入可能

State: 2026/04/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.287 - 仕切りパネル、1枚型、挿入可能 VX IT 用

VX IT 用仕切りパネル。VX IT ラック間に挿入し、ぶら下がった状態で使用します。

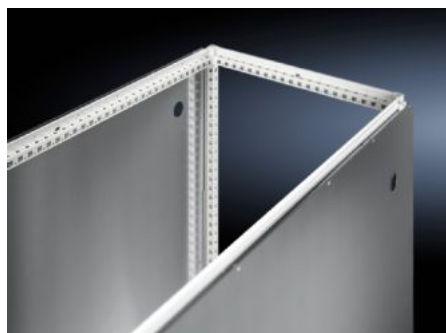

Features

| | |
|--------------|--|
| 品番 | VX 5301.287 |
| 製品説明 | 2台の連結エンクロージャー間に押し込み、上部にぶら下がった状態で使用します。左右(奥行方向に見た場合、手前と奥)のコーナーエリアにそれぞれ直径40mmの穴が1つあるので、ケーブル束や配管などの処理ができます。この穴は、同梱のカバーキャップで塞ぐことができます。 |
| メリット | 簡単に挿入できます |
| 材質 | 鋼板製、亜鉛メッキ |
| 同梱品 | 仕切りパネル 2xカバーキャップ |
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX IT 高さ: = 2,200 mm 奥行: = 1,000 mm |
| 取り付けについてのご注意 | 仕切りパネルを挿入するには、3mmの連結間隙が必要になります |
| 注記: | 連結金具(外側用)、3mmを使用 連結部パッキンと組み合わせた取り付けはできません 場合によっては、装着済みのパッキンを取り外す必要があります |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 20 (カバーキャップが取り付けられている場合) |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 29 kg |
| 総質量 | 29.5 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 112.4 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 製品説明 | Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated |