
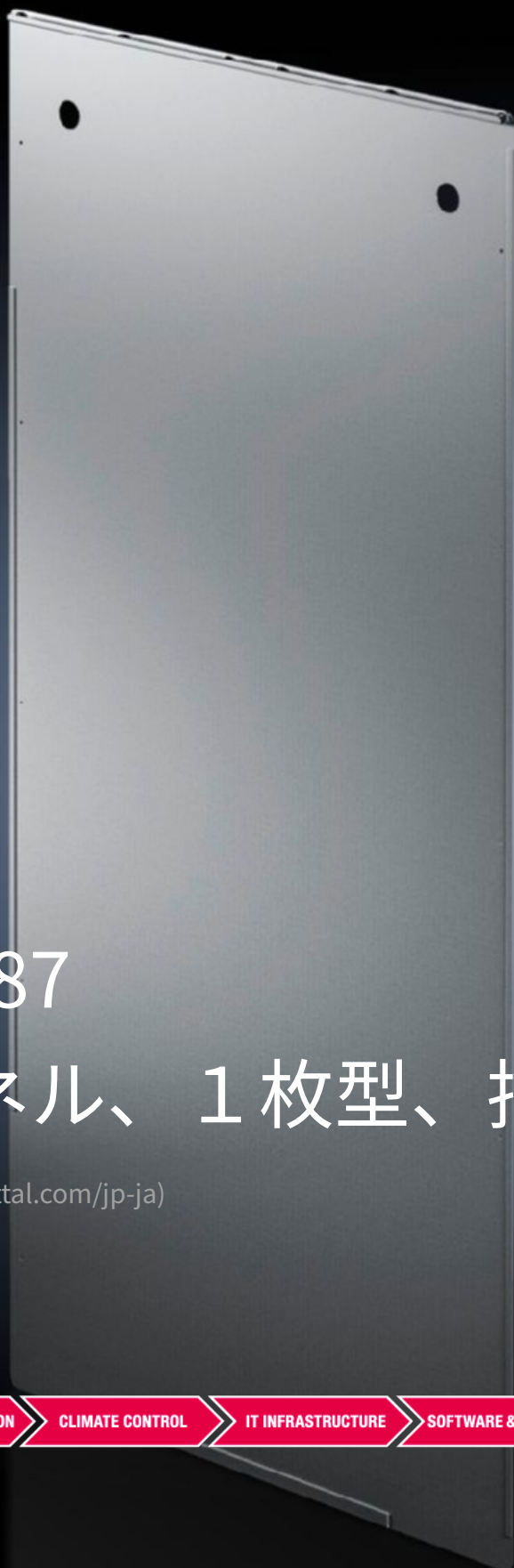


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

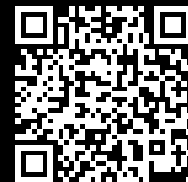

## VX 5301.287

## 仕切りパネル、1枚型、挿入可能

State: 2026/06/01 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.287 - 仕切りパネル、1枚型、挿入可能 VX IT 用

VX IT 用仕切りパネル。VX IT ラック間に挿入し、ぶら下がった状態で使用します。

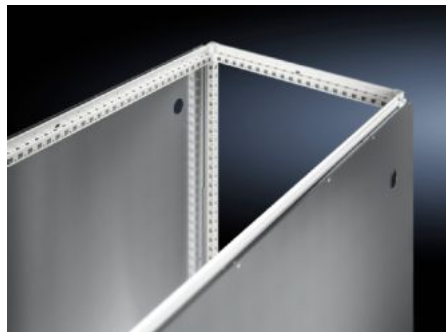

## Features

|              |  |
|--------------|--|
| 品番           | VX 5301.287  |
| 製品説明         | 2台の連結エンクロージャー間に押し込み、上部にぶら下がった状態で使用します。左右(奥行方向に見た場合、手前と奥)のコーナーエリアにそれぞれ直径40mmの穴が1つあるので、ケーブル束や配管などの処理ができます。この穴は、同梱のカバーキャップで塞ぐことができます。 |
| メリット         | 簡単に挿入できます  |
| 材質           | 鋼板製、亜鉛メッキ  |
| 同梱品          | 仕切りパネル<br>2xカバーキャップ  |
| 適用           | エンクロージャータイプ: VX IT<br>高さ: = 2,200 mm<br>奥行: = 1,000 mm   |
| 取り付けについてのご注意 | 仕切りパネルを挿入するには、3mmの連結間隙が必要になります   |
| 注記:          | 連結金具(外側用)、3mmを使用<br>連結部パッキンと組み合わせた取り付けはできません<br>場合によっては、装着済みのパッキンを取り外す必要があります  |

# Features

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 20 (カバーキャップが取り付けられている場合)   |
| 1パック                    | 1 個   |
| 純質量                     | 29 kg   |
| 総質量                     | 29.5 kg   |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 112.4 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF クラス分けに関する注記         | カテゴリ-B : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます  |
| 関税率番号                   | 94039910  |
| ETIM 9                  | EC002525  |
| ECLASS 8.0              | 27189234  |
| 製品説明                    | Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated |