


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

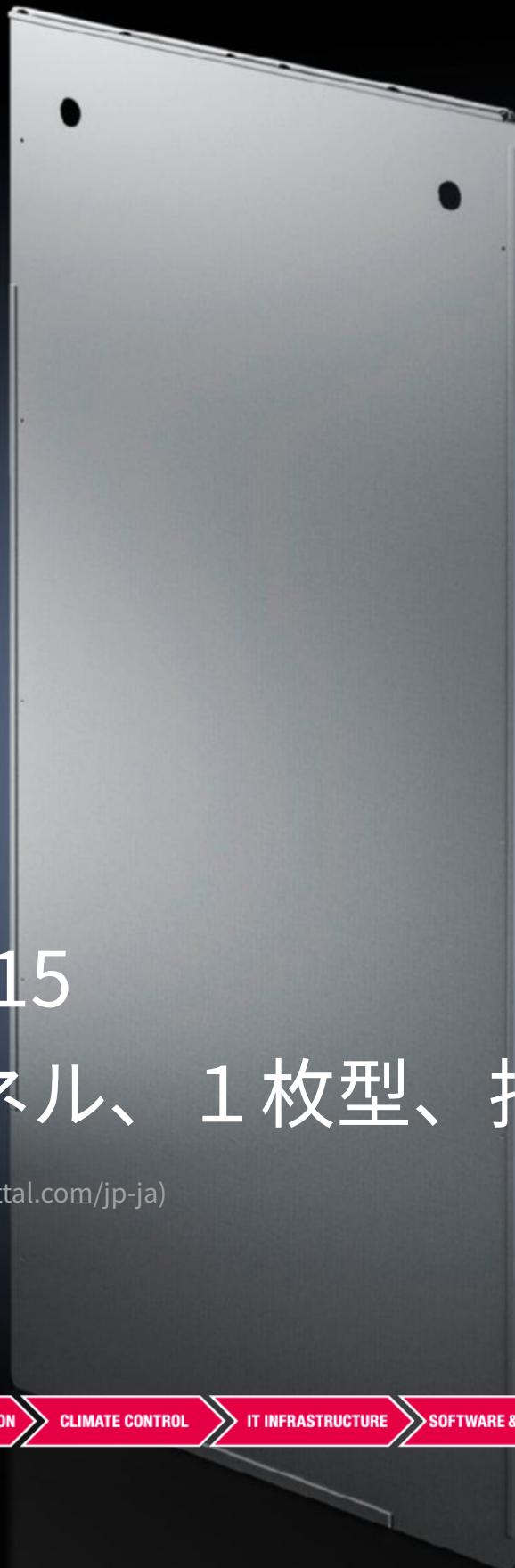

VX 5301.315

仕切りパネル、1枚型、挿入可能

State: 2026/02/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.315 - 仕切りパネル、1枚型、挿入可能 VX IT 用

VX IT 用仕切りパネル。VX IT ラック間に挿入し、ぶら下がった状態で使用します。

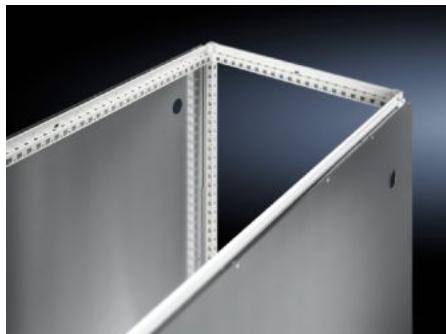

Features

品番	VX 5301.315
製品説明	2台の連結エンクロージャー間に押し込み、上部にぶら下がった状態で使用します。左右(奥行方向に見た場合、手前と奥)のコーナーエリアにそれぞれ直径40 mmの穴が1つあるので、ケーブル束や配管などの処理ができます。この穴は、同梱のカバーキャップで塞ぐことができます。
メリット	簡単に挿入できます
材質	鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品	仕切りパネル 2×カバーキャップ
適用	エンクロージャータイプ: VX IT 高さ:= 2,450 mm 奥行:= 1,000 mm
取り付けについてのご注意	仕切りパネルを挿入するには、3 mmの連結間隙が必要になります
注記:	連結金具(外側用)、3 mmを使用 連結部パッキンと組み合わせての取り付けはできません 場合によっては、装着済みのパッキンを取り外す必要があります

Features

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20 (カバーキャップが取り付けられている場合)
1パック	1 個
関税率番号	94039910
EAN	4028177954953
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234