


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

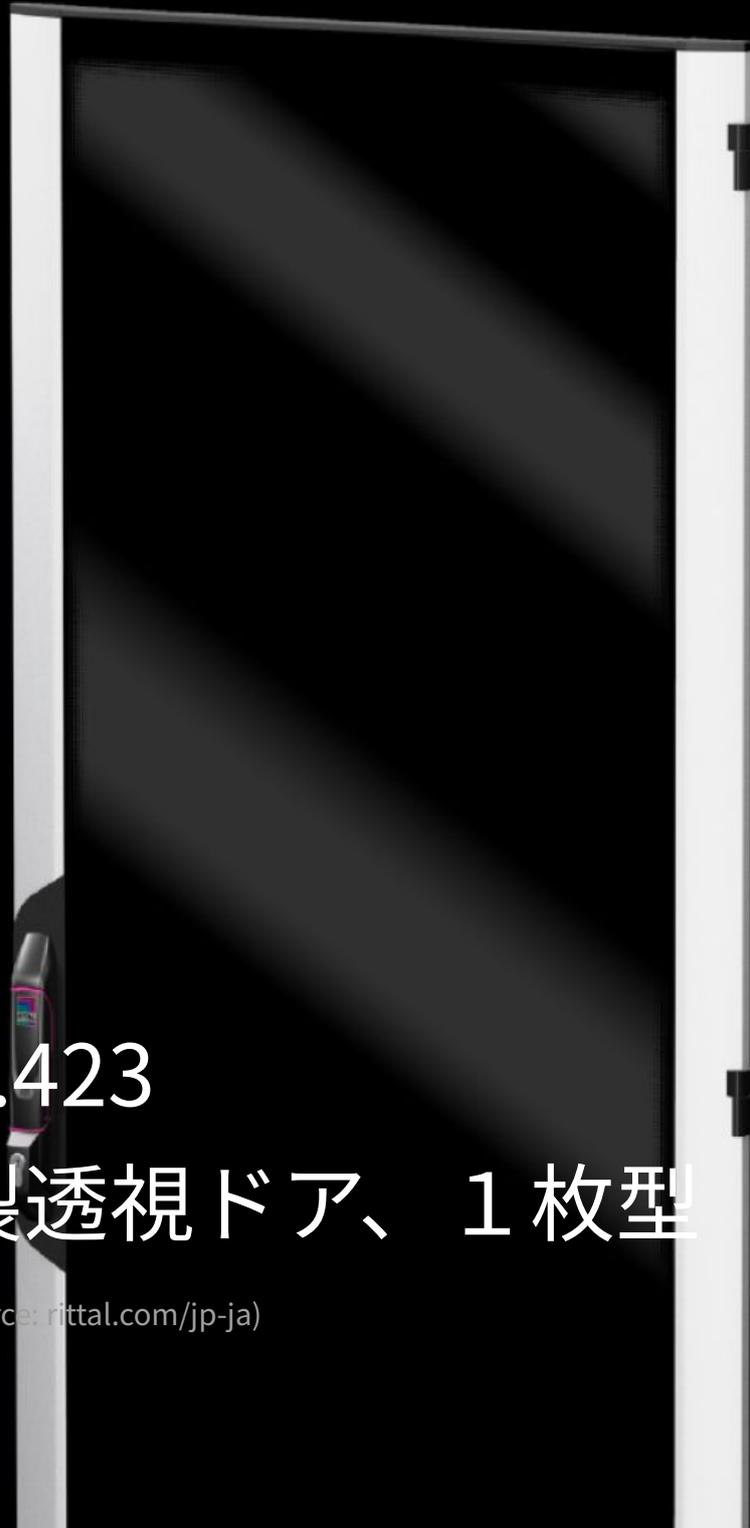

## VX 5301.423

## アルミ製透視ドア、1枚型

State: 2026/05/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.423 - アルミ製透視ドア、1枚型 VX IT 用

既存のドアと取り替えて使用します。



## Features

品番	VX 5301.423
製品説明	既存のドアと取り替えて使用します
材質	フレーム：アルミニウム押出成形プロファイル プロファイル、垂直方向アルミ製、アルマイト処理 プロファイル、水平方向：アルミニウム製、塗装済み 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
塗装色	VX クイックハンドル、ヒンジ、水平プロファイル (フレーム)RAL 9005 垂直プロファイル (フレーム)：銀色
同梱品	安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用 VX クイックハンドル付きド ア 3 x 180°ヒンジ、取り付け済み 取り付け部品を含む

# Features

取り付けについてのご注意	連結時のドア開角度を 180° にするには、180° 連結ヒンジが必要になります。
注記：	ドア開角度、単独設置時、最大 240° ドア開角度、連結時、最大 105°
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
適用	エンクロージャータイプ: VX IT 幅: = 800 mm 高さ: = 2,000 mm
1パック	1 個
純質量	16.142 kg
総質量	17.2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	65.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
製品説明	Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section