


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

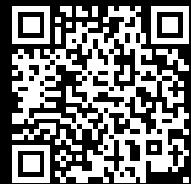

DK 5302.007 エアガイドプレート

State: 2026/02/01 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.007 - エアガイドプレート VX IT ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。



Features

品番	DK 5302.007
製品説明	エアコンディショニングのエネルギー消費効率を高めるために使用します。
メリット	システムセクションなどケーブルマネジメントアクセサリーとの干渉を防止するために垂直型ブラシストリップを装備。
用途	アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア / ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
材質	鋼板製 ブランクパネル：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB
表面	塗装
塗装色	RAL 9005

Features

同梱品	2 x 垂直型トリムパネル 2 x 水平型トリムパネル 4 x ブラシストリップ 4 x 発泡ポリウレタンピース 取り付け部品を含む 6 x 482.6 mm (19インチ) ブランクパネル、高さ 1 U
取り付けについてのご注意	ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーテイションとして、フロントおよびリア側の 19インチ マウンティングレールに取り付けることができます。 ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。 仕切り面上ある 482.6 mm (19インチ) 取り付け用カットアウトは、付属されているブランクパネルで閉じることもできれば、他の拡張コンポーネントの取り付けや配線に使用することもできます。製品別同梱品にご注意ください。
適用	幅: = 800 mm 高さ: = 2,200 mm
1パック	1 個
純質量	7.9
総質量	8.5
PCF/VE (Cradle to Gate)	32.4 kg CO ₂ eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177955226
E-Number Sweden	E7282579
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272