


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

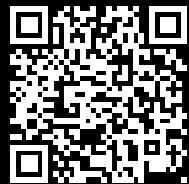

DK 5302.011 エアガイドプレート

State: 2026/01/30 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.011 - エアガイドプレート VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。



Features

| | |
|------|--|
| 品番 | DK 5302.011 |
| メリット | 温度調節機器のエネルギー効率を高めるために使用します システムセクションなどケーブルマネジメントアクセサリーとの干渉を防止するために垂直型ブラシストリップを装備。 |
| 用途 | アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア / ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。 |
| 材質 | 鋼板製 ブランクパネル：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB |
| 表面 | 塗装 |
| 塗装色 | RAL 9005 |

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 同梱品 | 2 x 垂直型トリムパネル 2 x 水平型トリムパネル 4 x ブラシストリップ 4 x 発泡ポリウレタンピース 取り付け部品を含む 4 x 482.6 mm (19インチ) ブランクパネル、高さ 1 U |
| 取り付けについてのご注意 | ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーテイションとして、フロントおよびリア側の 19インチ マウンティングレールに取り付けることができます。 ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。 仕切り面上ある 482.6 mm (19インチ) 取り付け用カットアウトは、付属されているブランクパネルで閉じることもできれば、他の拡張コンポーネントの取り付けや配線に使用することもできます。製品別同梱品にご注意ください。 |
| 適用 | 幅: = 800 mm 高さ: = 1,200 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 6.5 |
| 総質量 | 6.72 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 20.3 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 73269098 |
| EAN | 4028177955264 |
| E-Number Sweden | E7282583 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |