


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

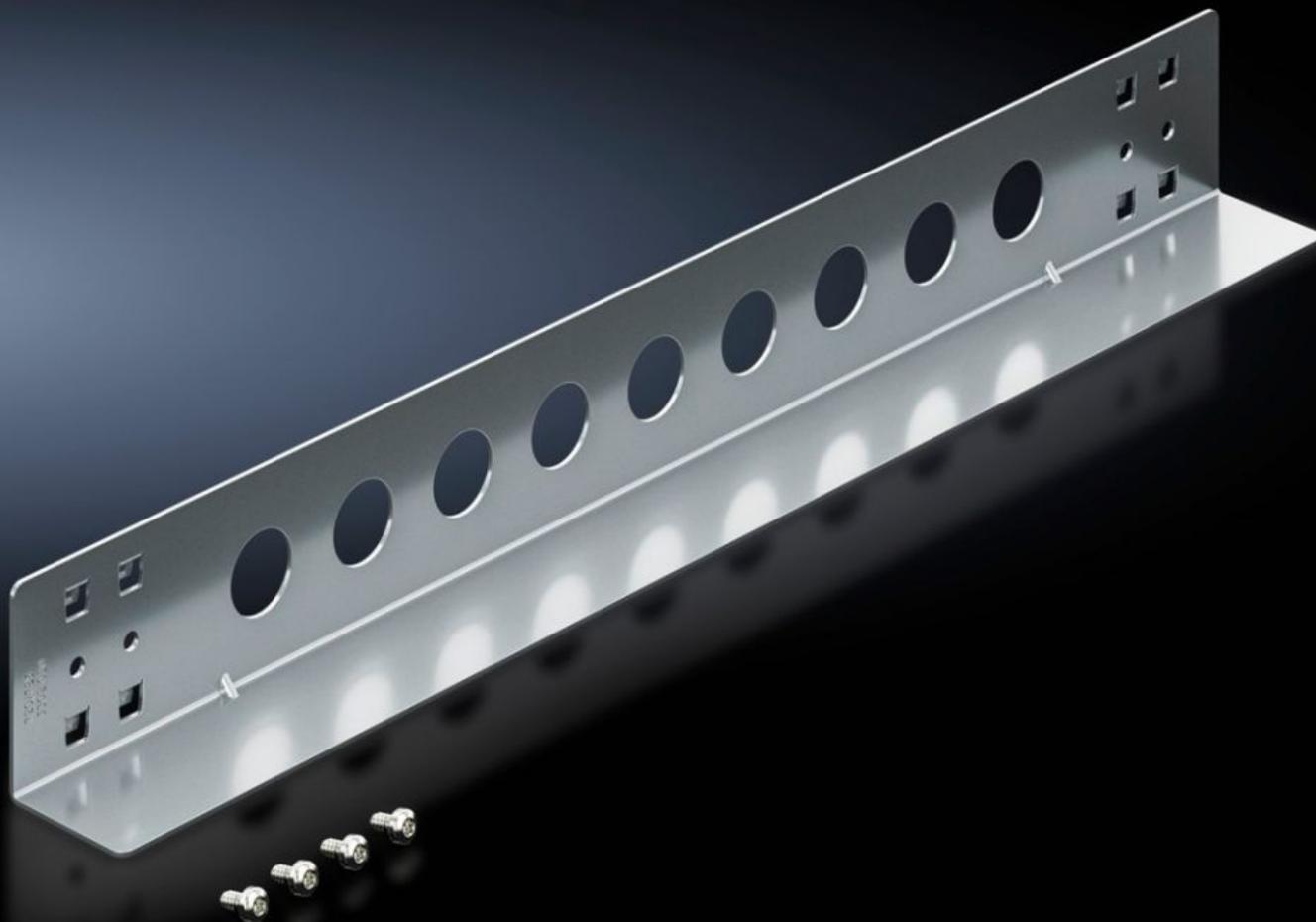

**VX 5302.034**

**シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、重量用**

State: 2026/05/12 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.034 - シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、重量用 VX IT 用

フロント側とリア側の機器取り付け面の間に取り付けます。VX IT の標準型 19 インチ マウンティングレールとダイナミック型 19 インチ マウンティングレール用。



## Features

品番	VX 5302.034
製品説明	付属品の取り付けと側面排気のコンポーネントの換気のための側面システム穴。
メリット	必要とされる 19 インチ機器取り付け面間の距離を調整した後に、19 インチ マウンティングレールのシステム穴にはめ込むだけです。
用途	フロント側とリア側の 19 インチ機器取り付け面間の固定に使用します。 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
耐荷重	2000 N、静的荷重
注記：	有効設置面、各側 35 mm

# Features

取り付け方法	標準型 19インチ マウンティングレール用：機器取り付け面間距離 720/745 mm ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用：機器取り付け面間距離 700/725 mm
1パック	2 個
純質量	2.36 kg
総質量	2.56 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	9.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm