


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

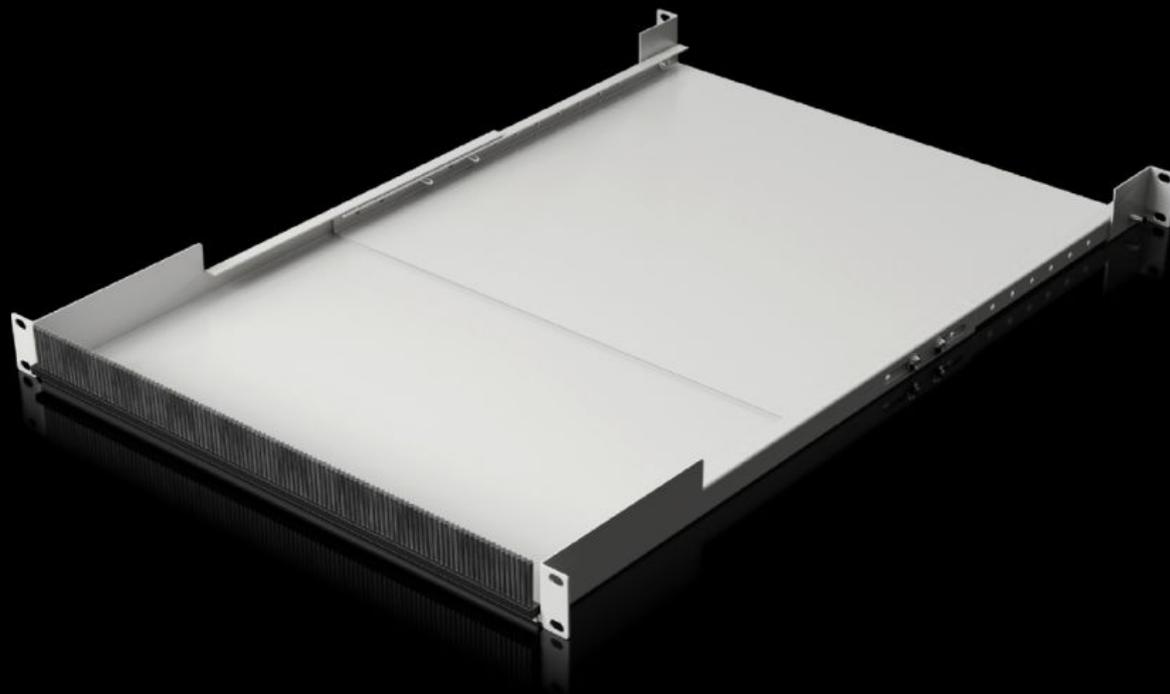

IT 5302.042

19インチ ケーブルブリッジ、奥行き可変式

State: 2026/05/12 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 5302.042 - 19インチ ケーブルブリッジ、奥行き可変式

ケーブルブリッジは、エンクロージャー内の 19インチ機器取り付け面間、フロント側とリア側の実装面間での配線を容易にします。

## Features

品番	IT 5302.042
製品説明	フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面の間の、ラックの実装面の内側に、ケーブルを配線できる便利な方法です。
メリット	<p>フロント側からの、ブラシストリップを介してのケーブル引き込み。これにより、ケーブル引き込み部の断熱を実現</p> <p>背面実装時のパッチ面とコンポーネント間の直接配線、スイッチが背面に取り付けてあることによる最適な配線</p> <p>ケーブルブリッジは無段階で伸縮できるので、深さを正確に調節できます。</p> <p>境目の仕切りによるエアフローの制御</p> <p>上部が開いている構造であるため、すでにケーブルが引き込まれていても、簡単に後付けできます</p> <p>ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネルを追加することで、ケーブルブリッジを上方向に 1 U 拡張可能</p>
材質	鋼板製 ブラシストリップ：プラスチック（UL 94-V0準拠）
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	ケーブルブリッジ ブラシストリップ
取り付け方法	フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面 間の固定に使用します

# Features

取り付け面間隔	500 - 750 mm
高さ単位(ユニット)	1 U
耐荷重(静荷重)	150 N
適用	全エンクロージャー対応
注記：	固定部品は別途ご発注ください
1パック	1 個
純質量	6.8 kg
総質量	7.239 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	PCF-Wert 18,78 kg Co <sup>2</sup> e
関税率番号	73269098
製品説明	19インチ ケーブルブリッジ、奥行き可変式、500~750 mm、RAL 9005