


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

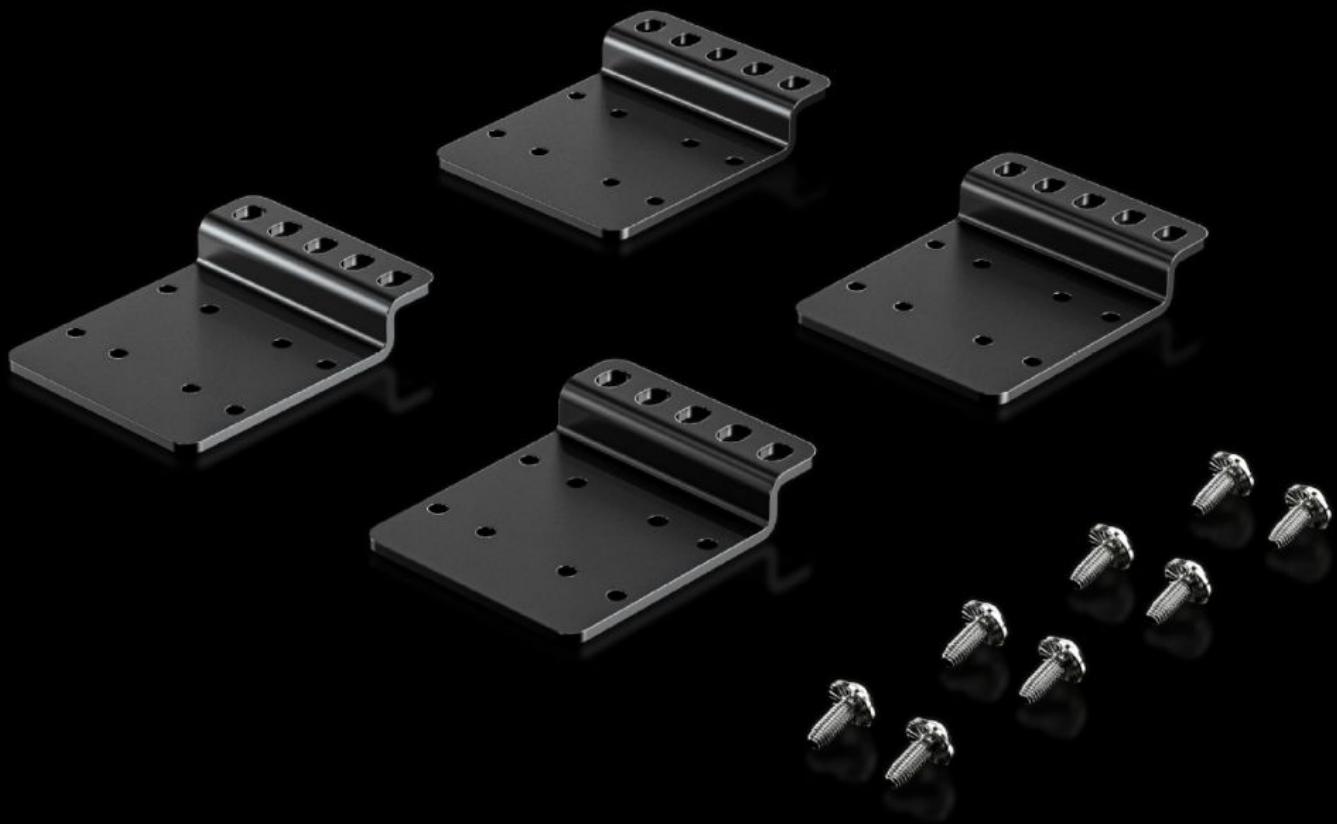

## VX 5302.110 マウンティングブラケット

State: 2026/02/11 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5302.110 - マウンティングブラケット VX IT用19インチ マウンティングレール

Mounting bracket for mounting 482.6 mm (19") mounting angles in VX IT network/server racks.

## Features

品番	VX 5302.110
仕様	VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用
製品説明	VX IT ネットワークラック / サーバーラック内に、インチ仕様のマウンティングレールを固定する場合に使用します。
メリット	マウンティングレールの等電位化は、直接固定部品によって行われます
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
適用	幅: = 600 mm
1パック	4 個
純質量	0.6
総質量	0.62
PCF/VE (Cradle to Gate)	2.4 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73182900

## Features

---

EAN 4028177955486

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261

## Approvals

---

Explanations 製造者宣言書