
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

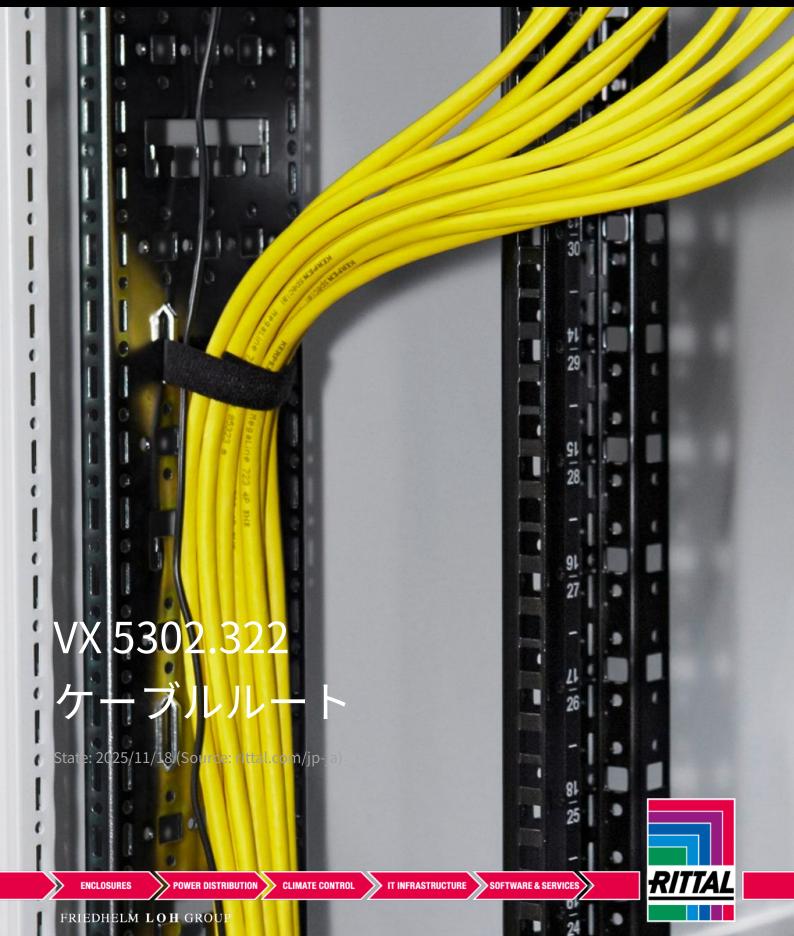



## VX 5302.322 - ケーブルルート VX、VX IT用

ネットワークとサーバーのアプリケーションにおけるケーブルのサポートと配線用。





## **Features**

品番	VX 5302.322
メリット	工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。 ねじ固定も可能 ケーブル引き込みエレメントを固定するための多機能穴が用意され ています 鍵穴ホルダーを介して 7 U ピッチごとに PDU を固定するため取り 付け穴が用意されています
用途	ネットワークやサーバーを使用する際の縦方向の配線や張力緩和に 使用します
材質	鋼板製
表面	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む

© Rittal 2025 2

## Features

取り付け方法	VX IT 支持フレームのルーフフレームおよびベースフレーム間に、 前後左右どこにでも 幅 800 mm の VX IT ラック内においては、上部と下部にある奥行き レールの間にねじ留めすることもできます
取り付けについてのご注意	クイック固定部品を使って本体フレームのラック奥行方向全体に渡って取り付けます。幅 800 mm のラックに実装する場合は、さらに 19インチ実装部の奥行きレールにねじ留めすることができます。
寸法:	幅: 265 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX IT 高さ: ≥ 2,000 mm
1パック	1個
純質量	6.8
総質量	7.12
PCF/VE (Cradle to Gate)	27.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	85389099
EAN	4028177952737
E-Number Sweden	E7238519
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703

© Rittal 2025 3