


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

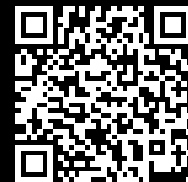

## VX 5302.322 ケーブルルート

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.322 - ケーブルルート VX、VX IT用

ネットワークとサーバーのアプリケーションにおけるケーブルのサポートと配線用。



## Features

品番	VX 5302.322
メリット	工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。 ねじ固定も可能 ケーブル引き込みエレメントを固定するための多機能穴が用意されています 鍵穴ホルダーを介して7UピッチごとにPDUを固定するため取り付け穴が用意されています
用途	ネットワークやサーバーを使用する際の縦方向の配線や張力緩和に使用します
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む

# Features

取り付け方法	VX IT 支持フレームのルーフフレームおよびベースフレーム間に、前後左右どこにでも幅 800 mm の VX IT ラック内においては、上部と下部にある奥行きレールの間からねじ留めすることもできます
取り付けについてのご注意	クイック固定部品を使って本体フレームのラック奥行方向全体に渡って取り付けます。幅 800 mm のラックに実装する場合は、さらに 19 インチ実装部の奥行きレールからねじ留めすることができます。
寸法：	幅: 265 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX IT 高さ: $\geq 2,000$ mm
1パック	1 個
純質量	6.8 kg
総質量	7.12 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	27.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリー B : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	83024200
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
製品説明	Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening